

## < 使い方 >

### 1. 使用脚

丸木・鉄パイプ(70mm ~ 90mm)を  
3本用意します。

### 2. 脚づけ

ジョイントの当板にパイプの先が  
当たるようにしてUボルトで  
ガッチリ締め付ける。(図1)

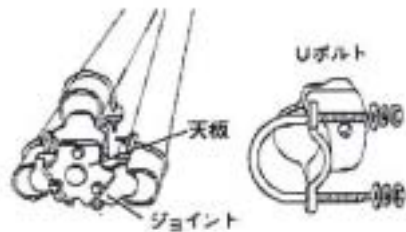


図1

### 3. ロープかけ

二つに折ったロープの各々の端を  
取っ手のない方からステーの上を  
こえて取っ手の内側に通しておく。  
(図2)



図2

### 4. 立てる

脚づけとロープかけの完了後、  
脚の位置を決めて立てる。  
**ロープで脚間を縛って固定して下さい。**



図3

### 5. フックに掛ける

フックの引っ掛け口がツリワ向きに  
なるようにロープの谷部をフックに  
掛ける。(図3)

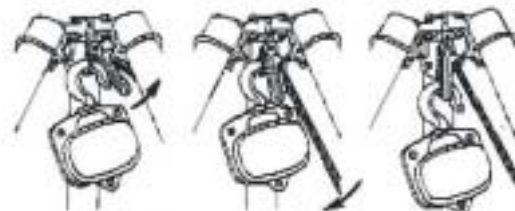


図4

### 6. 引っ掛け方

チェンブロックのフックがツリワに  
おさまるように、ロープの引く角度を  
変えながら引き上げる。(図4)

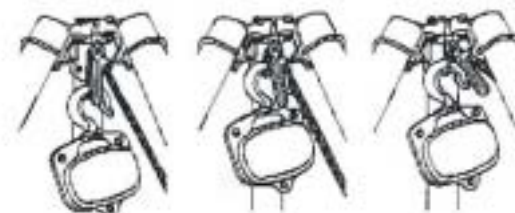


図5

### 7. はずし方

ロープを引きフックを上げてから、  
ツリワを手前に傾けロープを緩めて、  
チェンブロックをはずす。(図5)