



フレノリンクボルト

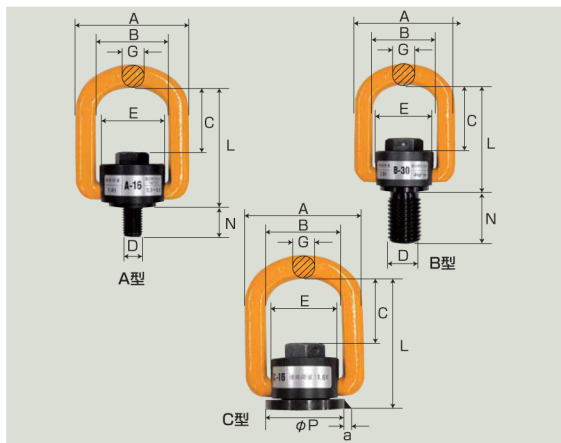

● 全方向型・究極のアイボルト

従来のアイボルトと違い、ボルトを締め付けた状態で自由に回転しますので、縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どりの使用が可能です。

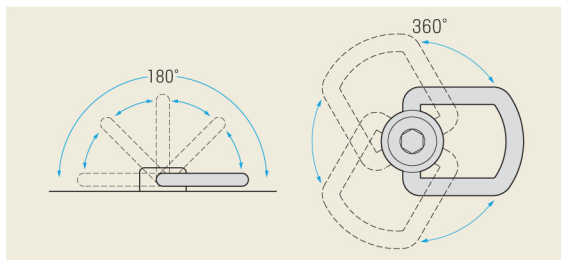

■ A型

(単位:mm)

規格サイズコード	型式	使用荷重 (t)	ボルト径 D	A	B	C	E	G	L	N	重量 (kg)	EA品番
A08	A-8	0.3	M8	60	42	34	40	8	61	14	0.23	EA987GJ-1
A10	A-10	0.5	M10	60	42	33	40	8	61	19	0.24	EA987GJ-2
A12	A-12	0.8	M12	89	57	56	51	13	95	19	0.70	EA987GJ-3
A16	A-16	1.6	M16	89	57	54	51	13	95	24	0.80	EA987GJ-4
A20	A-20	2.8	M20	126	82	78	80	19	134	32	2.20	EA987GJ-5
A24	A-24	3.7	M24	126	82	76	80	19	134	37	2.40	EA987GJ-6
A30	A-30	6.3	M30	179	117	103	111	27	182	50	7.10	EA987GJ-7
A36	A-36	8.0	M36	179	117	99	111	27	182	60	7.40	EA987GJ-8

■ B型

(単位:mm)

規格サイズコード	型式	使用荷重 (t)	ボルト径 D	A	B	C	E	G	L	N	重量 (kg)	EA品番
B24	B-24	0.95	M24	89	57	52	51	13	95	38	0.85	EA987GJ-21
B30	B-30	1.5	M30	89	57	52	51	13	97	45	1.00	EA987GJ-22
B36	B-36	2.3	M36	126	82	72	80	19	135	55	2.70	EA987GJ-23
B42	B-42	3.4	M42	126	82	72	80	19	137	65	2.90	EA987GJ-24
B48	B-48	4.3	M48	126	82	72	80	19	137	70	3.40	
B64	B-64	9.0	M64	179	117	93	111	27	184	90	9.30	EA987GJ-26
BB64	BB-64	15.0	M64	246	152	115	145	35	235	90	15.00	
B80	B-80	15.0	M80	246	152	115	145	35	235	105	17.00	
B100	B-100	15.0	M100	246	152	115	145	35	235	130	20.00	
MB64	MB-64	20.0	M64	272	174	127	163	42	275	82	28.00	
MB80	MB-80	20.0	M80	272	174	127	163	42	275	105	30.00	
MB100	MB-100	20.0	M100	272	174	127	163	42	275	130	34.00	

■ C型

(単位:mm)

規格サイズコード	型式	使用荷重 (t)	脚長 a	A	B	C	E	G	L	P	重量 (kg)	EA品番
C10	C-10	0.5	3	60	42	32	40	8	64	45	0.29	EA987GK-1
C16	C-16	1.6	5	89	57	52	51	13	100	60	0.95	EA987GK-2
C24	C-24	4.0	8	126	82	71	80	19	142	85	2.80	EA987GK-3
C36	C-36	8.0	12	179	117	93	111	27	192	120	8.40	EA987GK-4