


ステンレス 豆ブロック

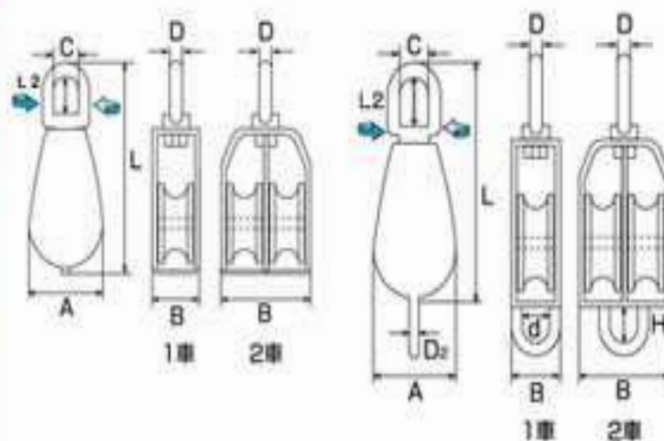

品番	車径	車数	車溝幅	A	B	C	D	L	L2	使用 口ーブ径	Weight (g)	参考使用荷重	
												(kgf)	(kN)
MB-20	20	1	7	23	18	10	4	59	12	~φ6	52	40	0.39
MB-25	25	1	10	30	23	15	6	82.5	19	~φ9	140	70	0.69
MB-25W	25	2	10	30	46	15	6	84.5	19	~φ9	200	70	0.69
MB-32	32	1	11	36	26	15	7	93	19	~φ10	200	120	1.18
MB-32W	32	2	11	36	49	15	7	95	19	~φ10	320	120	1.18
MB-38	38	1	12	42	27	15	7	102	19	~φ11	275	160	1.57
MB-38W	38	2	12	42	51	15	7	103	19	~φ11	465	160	1.57
MB-50	50	1	16	54	30	20	8	127	26	~φ15	340	240	2.35
MB-50W	50	2	16	54	56	20	8	128	26	~φ15	560	240	2.35

ベケ付 A/B/C/D/Lは上記ご参照下さい。

品番	車径	車数	車溝幅	D2	H	d	使用 口ーブ径	Weight (g)	参考使用荷重	
									(kgf)	(kN)
EA987SD-61	20	1	7	4.5	11.5	6	~φ6	56	40	0.39
EA987SD-71	25	1	10	6	19	11	~φ9	136	70	0.69
EA987SD-72	25	2	10	5	16	13	~φ9	223	70	0.69
EA987SD-62	32	1	11	6	19	11	~φ10	205	120	1.18
EA987SD-72	32	2	11	5	16	13	~φ10	341	120	1.18
EA987SD-63	38	1	12	6	19	15	~φ11	290	160	1.57
EA987SD-73	38	2	12	6	19	17.5	~φ11	485	160	1.57
EA987SD-64	50	1	16	6	19	15	~φ15	358	240	2.35
EA987SD-74	50	2	16	6	19	18	~φ15	566	240	2.35

※表記寸法には多少の公差があります。ご了承下さい。

※使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。

※予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。