

# 象印強カレバー YA型

0.8t~9t まで **ラインアップ**

**V級チェーン採用**

※最小破断応力1050N/mm<sup>2</sup>以上

安全性向上のため  
最新型上下安全フック

YA型



0.8t~3.2tタイプに採用

従来品



**NEW**



ISO9001  
JQA-1547本社工場

**史上最強ロードチェーン搭載!!**  
**簡単操作のワンタッチ遊転**



高強度熱処理チェーン専門メーカー



**象印チェーンブロック株式会社**

# 特長

## 世界初! <sup>プラス</sup>V級チェーン!

グレード「V級」を超える「<sup>プラス</sup>V級」。  
史上最強を誇るロードチェーンを採用!

※最小破断応力1050N/mm<sup>2</sup>以上

## ワンタッチ遊転を採用!

簡単操作で、作業効率をアップさせる  
象印独自のワンタッチ遊転機構

## カミコミ防止!

ブレーキ周りを防錆処理で  
噛み込みを防止!

## 頑丈な外れ止め金具!

フック先端部を短くすることで  
ワイヤーをはずれにくくしました。

## 操作性アップ!

ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上!



# ワンタッチ遊転機構

 


切換えつまみを(UP)にする。レバーを操作すると下フックは巻き上げられます。

切換えつまみを(DOWN)にする。レバーを操作すると下フックは巻き下げられます。


チェーンが無負荷の状態では切換えつまみを(N)にするだけで遊転状態になります。

## ■寸法図





YA-80/100

※( )内数字はYA-100の寸法です。

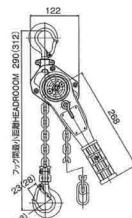


YA-160/320

 ※( )内数字はYA-320の寸法です。

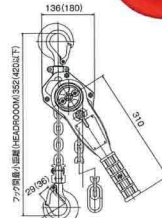

YA-630/900

※( )内数字はYA-900の寸法です。

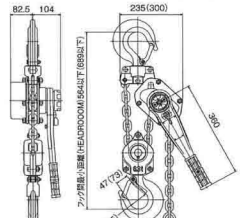

## ■仕様

型式	EA988BD-1.5、-3	EA988BE-1.5	EA988BF-1.5、-3	EA988BG-1.5	EA988BH-1.5	YA-900
商品コード	YA-00815	YA-01015	YA-01615	YA-03215	YA-06315	YA-09015
定格荷重(t)	0.8	1	1.6	3.2	6.3	9
標準行程(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最小距離(mm)	290	312	352	420	564	689
手巻力量(kg)	30	37	30	37	38	39
ロードチェーン	線径(mm)	5.6	5.6	7.1	9.0	9.0
	掛数	1	1	1	1	2
自重(kg)	6.0	6.2	9.2	15.5	26.5	42.0

※JIS B 8812 破的強さ試験より

高強度熱処理チェーン専門メーカー



象印チェーン株式会社

URL: <http://www.elephant.co.jp>



製品のご使用に際しては、梱包の中にある  
取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

- 本社・工場 〒589-8502 大阪狹山市岩室2丁目180番地  
TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053
- 札幌営業所 TEL.011-824-2821 FAX.011-824-3115
- 仙台営業所 TEL.022-284-5610 FAX.022-284-5603
- 北関東営業所 TEL.048-527-3086 FAX.048-527-3058
- 東京営業所 TEL.03-3633-0176 FAX.03-3633-1583
- 名古屋営業所 TEL.052-916-1801 FAX.052-915-6720
- 大阪営業所 TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053
- 広島営業所 TEL.082-292-6775 FAX.082-291-9309
- 福岡営業所 TEL.092-595-8880 FAX.092-595-8882