

象印強カレバー YA型

0.8t~9t まで **ラインアップ**

V級チェーン採用

※最小破断応力1050N/mm²以上

安全性向上のため
最新型上下安全フック

YA型



0.8t~3.2tタイプに採用

従来品



NEW



ISO9001
JQA-1547本社工場

史上最強ロードチェーン搭載!!
簡単操作のワンタッチ遊転



高強度熱処理チェーン専門メーカー



象印チェーンブロック株式会社

特長

世界初! ^{プラス}V級チェーン!
 グレード「V級」を超える「^{プラス}V級」。
 史上最強を誇るロードチェーンを採用!
※最小破断応力1050N/mm²以上

ワンタッチ遊転を採用!
 簡単操作で、作業効率をアップさせる
 象印独自のワンタッチ遊転機構


カミコミ防止!
 ブレーキ周りを防錆処理で
 噛み込みを防止!

頑丈な外れ止め金具!
 フック先端部を短くすることで
 ワイヤーをはずれにくくしました。

操作性アップ!
 ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上!



ワンタッチ遊転機構

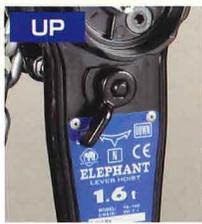

UP
 切換えつまみを(UP)にする。レバーを操作すると下フックは巻き上げられます。




DOWN
 切換えつまみを(DOWN)にする。レバーを操作すると下フックは巻き下げられます。



N
 チェーンが無負荷の状態では切換えつまみを(N)にするだけで遊転状態になります。

■寸法図

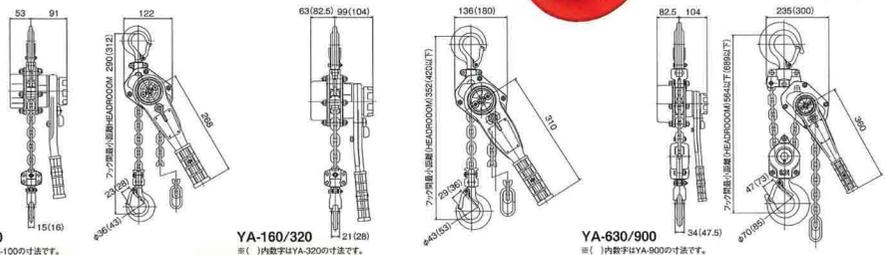

■仕様

	EA988BD-1.5-3	EA988BE-1.5-3	EA988BF-1.5-3	EA988BG-1.5-3	EA988BH-1.5-3	YA-900
型式	YA-80	YA-100	YA-160	YA-320	YA-630	YA-900
商品コード	YA-00815	YA-01015	YA-01615	YA-03215	YA-06315	YA-09015
定格荷重(t)	0.8	1	1.6	3.2	6.3	9
標準行程(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最小距離(mm)	290	312	352	420	564	689
手巻力量(kg)	30	37	30	37	38	39
ロードチェーン	線径(mm)	5.6	5.6	7.1	9.0	9.0
	掛数	1	1	1	1	2
自重(kg)	6.0	6.2	9.2	15.5	26.5	42.0

※JIS B 8812 破的強さ試験より

高強度熱処理チェーン専門メーカー
象印チェーン株式会社
 URL: <http://www.elephant.co.jp>



注意
 製品のご使用に際しては、梱包の中にある
 取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

- 本 社 ・ 工 場 〒589-8502 大阪狹山市岩室2丁目180番地
 TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053
- 札幌営業所 TEL.011-824-2821 FAX.011-824-3115
- 仙台営業所 TEL.022-284-5610 FAX.022-284-5603
- 北関東営業所 TEL.048-527-3086 FAX.048-527-3058
- 東京営業所 TEL.03-3633-0176 FAX.03-3633-1583
- 名古屋営業所 TEL.052-916-1801 FAX.052-915-6720
- 大阪営業所 TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053
- 広島営業所 TEL.082-292-6775 FAX.082-291-9309
- 福岡営業所 TEL.092-595-8880 FAX.092-595-8882