


タイガージャッキ



クローラー交換が現場でできる！



コンバインのクローラー交換に
非常に便利！！

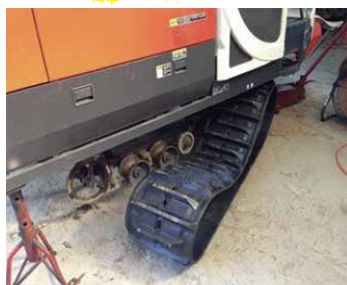

ジャッキアップして、
ウマを噛ませていたのが・・・



タイガージャッキ1つで一石二鳥！
作業効率アップにも！！

タイガージャッキ

品番 **EA988MX**

価格 **27,000円** 税込価格(10%) 29,700円

- 屋外専用 (屋内では使用しないで下さい)
- 能力・・・3.6 t (高さ 30 cmまで)
- 本体高さ・・・1.2m
- ベースサイズ・・・145×175 mm
- 爪の長さ × 幅・・・100×40 mm
- 重量・・・12.5kg
- 最低荷量 23kg が必要です



2本使いでさらに簡単！！

【タイガージャッキ】オプション品

オプション 装着例



【EA988MX用】
爪延長アダプター

品番 **EA988MX-5**

価格 **8,330円**

税込価格(10%) 9,163円

● 全長・・・230 mm



【EA988MX用】
メンテナンスキット

品番 **EA988MX-3**

価格 **5,370円**

税込価格(10%) 5,907円

● セット内容 12点



すべり止めテープ
(衝撃吸収タイプ)


黒 品番 **EA944A-6**

青 品番 **EA944A-7**

価格 **480円**

税込価格(10%) 528円

- 長さ・・・1,050 mm
- 幅・・・26 mm
- 厚み・・・4.0 mm
- 材質・・・ポリウレタン
- グリップ部分の滑り止めに

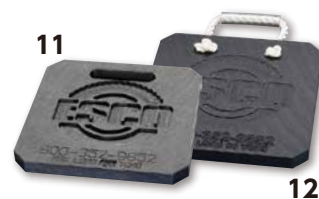

ジャッキプレート

品番 **EA993DS-11**

価格 **15,500円**

税込価格(10%) 17,050円

品番 **EA993DS-12**

価格 **16,500円**

税込価格(10%) 18,150円

- 耐腐食性
- サイズ・・・300×300 mm
- 厚み・・・25 mm
- 重量・・・2.2kg
- 能力・・・11 : 20 t、-12 : 55 t

※製品によりデザインが異なる場合があります。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14-12

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

