

象印チェーン荷締機


荷締め機の常識を超える
スグレモノ

- 荷物の巻取り状態に応じて、チェーン長さが調整可能。
- キンクやササクレが起こらない。
- 強力チェーンを採用。ワイヤーロープの数十倍長寿命。
- 荷の締め付けが緩まない強固な設計。

NC-100

■ 定格荷重 **1** ton

EA988XA-3

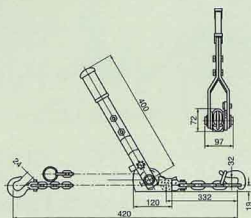


■仕様

型 式	NC-100
商品コード	NC-01010
使用荷重(t)	1
ロードチェーンの長さ(m)	1
最短距離(mm)	420
手巻力量(kg)	60
ロードチェーン線径(mm)	6.3
レバー長さ(mm)	400
自重(kg)	6
サポートチェーン(mm)	8
サポート	ペリカンフック式
バーコード	4937510861110

NC-50

■ 定格荷重 **0.5** ton

EA988XA-2

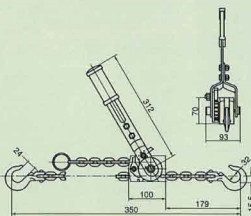

■仕様

型 式	NC-50
商品コード	NC-00510
使用荷重(t)	0.5
ロードチェーンの長さ(m)	1
最短距離(mm)	350
手巻力量(kg)	40
ロードチェーン線径(mm)	6.3
レバー長さ(mm)	312
自重(kg)	3.7
サポートチェーン(mm)	6.3
サポート	フック式
バーコード	4937510860113