

乾電池式 灯油ポンプ
KOSHINのEPシリーズは 安心の**2年保証**※

灯油かん固定式

EA990K-2A

ガ-

EP-503FB

EP-303F

EP-503FL

LED
ライト

EP-503F

業界最速 スピード給油**12L/分**

差し込み式

新商品

EP-305BC

ポンプ
収納ケース
付

新商品

EP-305L

LED
ライト

新商品

EP-305B

ガ-

新商品

EP-305

新商品

EP-105

自動で
止まりません

※お買い上げ日のわかるレシート・販売証明書等を保管してください。
※保証内容は弊社規定に準じます。詳しくはパッケージ裏面の保証書をご確認ください。

灯油かん固定式

EA990K-2A
EP-503FL/503FB/503F/303F

キャップ開け閉めの 手間なし

灯油がこぼれず 汚れなし


はずさないから 臭いなし



本体スイッチ付
EP-303F

便利な手元スイッチ付
EP-503FL/503FB/503F

その他の
特徴

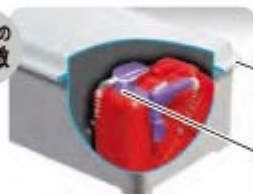

スッカリ収納
ペラダ収納ボックス対応
JIS規格灯油かん口
口径50mmに取付可能

EP固定式/PK専用

65mmポリ缶用アダプター 別売

灯油かん口65mmを50mmに変えて
ポンプを取り付けられます

製品番号 PA-246

JAN 4971770-107298



LEDライト付

EP-305L/503FL

LEDライトで暗くてもラクラク給油



電池長持ち
連続使用時間
約10時間
※電池の交換は
できません
高輝度LED
手元が明るく
作業しやすい



※画像はイメージです。
実際のLEDは白く光ります。

工進製灯油ポンプ(自動停止タイプ)専用

※EP-105には取り付けられません

交換用LEDライト 別売

製品番号 PA-280

JAN 4971770-223554



差し込み式

EP-305BC/305L/305B/305/105

業界最速

従来品 EP-304

10L/分



給油スピード
20%アップ

新型
EP-305

12L/分

大型スイッチ付

大型スライドスイッチで
入切しやすい!



機種名	灯油かん固定式			
	EP-503FL	EP-503FB	EP-503F	EP-303F
単3電池式 単3乾電池使用。 (電池別売・アルカリ専用)	EA990K-2A 4本使用			
自動停止 満タンになったら自動停止します。	○	○	○	○
ブザー 満タンをブザーでお知らせします。		○		
LEDライト 暗い所でもライトで明るく給油できます。	○			
手元スイッチ スイッチの入切が手元のスイッチで操作できます。	○	○	○	
ノズル収納ケース付 ノズルが収納できます。	○	○	○	○
ロータンク対応 ロータンク、鉄タンクにも使用できます。	○	○	○	○

機種名	差し込み式				
	EP-305BC	EP-305L	EP-305B	EP-305	EP-105
単3電池式 単3乾電池使用。 (電池別売・アルカリ専用)	2本使用				
自動停止 満タンになったら自動停止します。	○	○	○	○	自動で止まりません
ブザー 満タンをブザーでお知らせします。	○		○		
LEDライト 暗い所でもライトで明るく給油できます。		○			
ポンプ収納ケース付 ポンプとノズルが収納できます。	○				
ロータンク対応 ロータンク、鉄タンクにも使用できます。	○	○	○	○	○

仕様

EA990K-2A

機種	EP-503FL	EP-503FB	EP-503F	EP-303F
商品名	ママオート			
使用液	灯油			
吐出量	8リットル/分			

機種	EP-305BC	EP-305L	EP-305B	EP-305	EP-105
商品名	ママオート				
使用液	灯油				
吐出量	12リットル/分				