


EA990K-2A 20L缶用電池式灯油ポンプ



- 灯油缶固定式
- 電源…単3アルカリ電池×4本(別売)
- 自動停止機能付で溢れません
- ノズル収納ケース付
- JISマーク／推奨・認定マーク付 灯油缶専用
(灯油缶口 外径50mm対応)
- 便利な手元スイッチ
- 給油完了 お知らせブザー付
- 給油能力…8L／分(灯油) (JIS S 2037 流量試験法)
- 使用温度範囲…約-5℃～+45℃
- 材質…本体:ABS、ポリアセタール
パイプ・ホース:ポリエチレン

＜使用方法＞

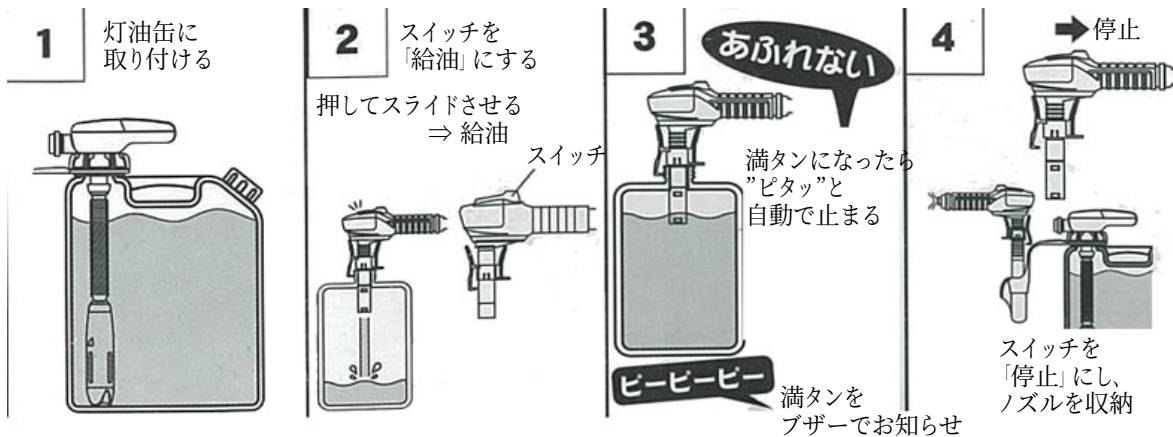

＜電池ケースの開け方・電池の入れ方＞




蓋の凹凸部分を押さえたまま⇒の方向へスライドさせ、蓋を外して下さい。
電池を入れて下さい。
ふたはカチッと音がするまでしっかり閉めて下さい。

※電池交換の際は、スイッチは必ず「停止」の位置にして電池を入れて下さい

※スイッチを「給油」の位置にしても給油出来ずにブザーが鳴る場合は、電池容量の低下と考えられますので、電池を新品に交換して下さい。

＜各部の名称＞

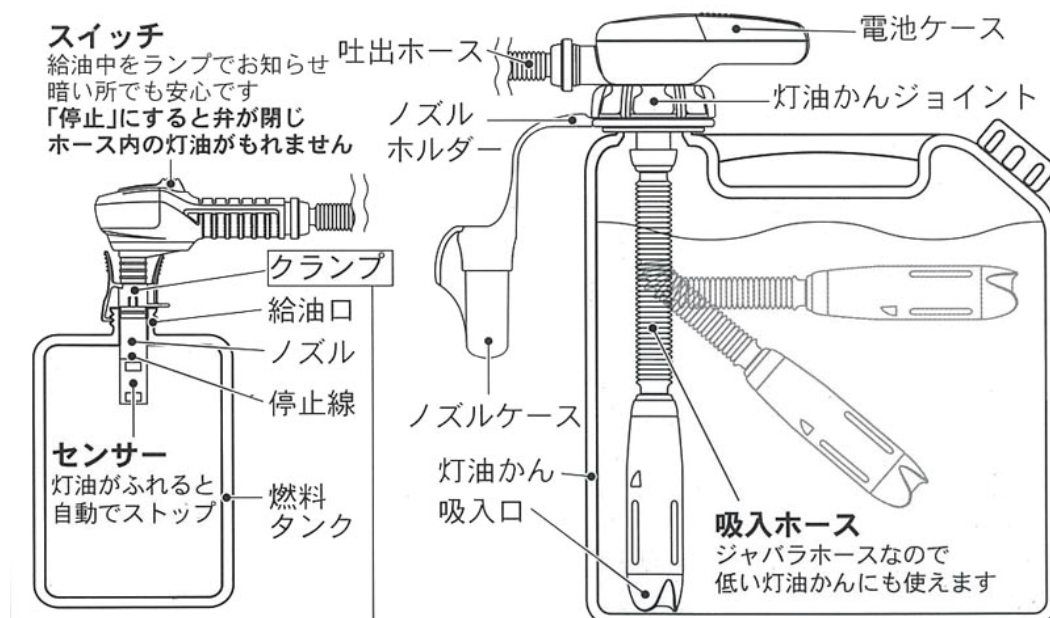

クランプ: 灯油を停止させたい位置を調整出来ます。
初めてのご使用の際は一番高い位置にセットして停止位置を確認しながら調整して下さい。




警告



注意

- ガソリン、ベンジンなどに使用しないで下さい。
火災の原因となります。ガソリン、ベンジン、シンナー、酸・アルカリなどの
腐食性の高い液体は使用しないで下さい。
- 水は使用しないで下さい。
サビによる故障の原因となります。
- ホース先端のサイズは下図のようになっています。

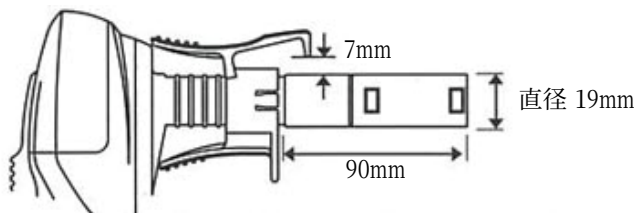

- 下記の様な暖房器具の燃料タンク形状の場合、自動停止センサーが正常に作動しない
事がありますので、ご使用になれません。



- 乾電池は使用推奨期限内の新品のものをご使用下さい。
動作不良を起こす原因となります。
- 乾電池は性質上、0℃以下の気温で使用された場合、ポンプの性能が十分に
得られない場合がございます。
(乾電池が弱っている時は、動かない場合もあります)
ご使用後は、本体より乾電池を外して、室内などの温度が5℃～40℃の場所に保管下さい。

乾電池を0℃以下で使用し、電池の性能が落ちてしまった場合
乾電池が冷えてポンプの性能がどうしても出ない場合は、乾電池を5℃～40℃の
室内などで2時間以上放置して下さい。乾電池を暖める事で、再度使用できる場合が
ございます(完全に放電した電池は復旧しません)

乾電池は、アルカリ乾電池、又は、充電式電池を使用して下さい

(マンガン乾電池では十分な性能が得られない場合があります)

- 移動させる際は、ポンプを取り外して、正規の灯油缶の蓋に付け替えて下さい。
- 防水仕様ではありません