


**EA990KA-1**  
(ドラム缶用オイルポンプ)


○ドラム缶用ポンプとして最も手軽  
灯油などの低粘度油からA重油  
マシン油などの中粘度まで幅広く  
使用できます。

- 吐出し量 20L/72回転
- はね材質 PPS
- 本体材質 鋼製
- 全長 1350mm
- 吐き出しホース φ25×1280mm
- 重量 5.8kg

※ガソリン不可

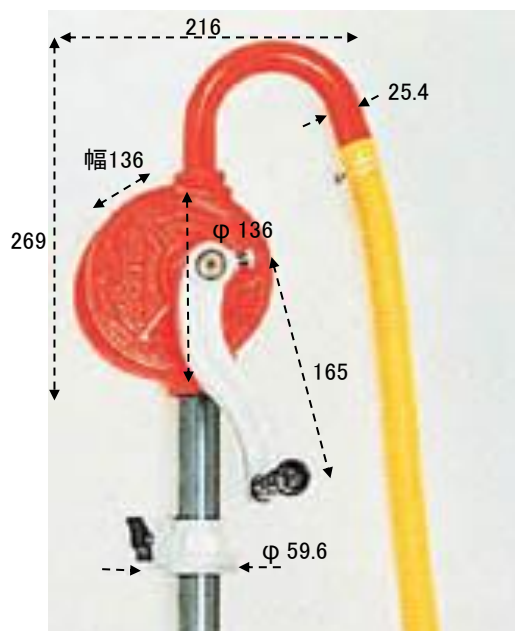

(単位mm)

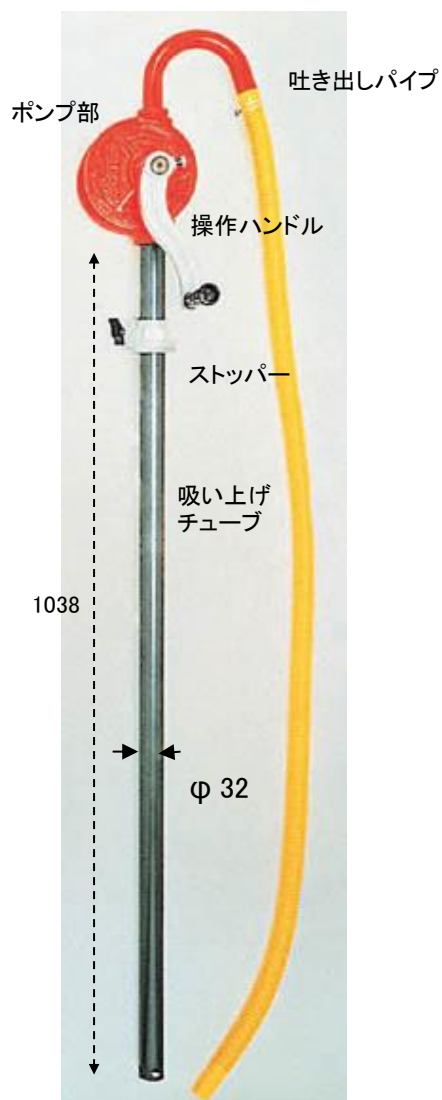

粘度規格一覧表

	粘度表示 cSt(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード*	補助 グレード*			
マシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
パイプねじ切りオイル	15	12	90スピンドル		
	22	18	150スピンドル		
タービンオイル	32	26	90タービン		
エアツールオイル	46	38	120マシンオイル		
マシンオイル		56	140タービン		
2サイクルエンジンオイル	68	83	180タービン		
コンプレッサーオイル			200タービン		
チェーンソーオイル	100	120	30モーターオイル		
	150	180	40モーターオイル		
	220	260	50モーターオイル		
	320	380			
	460	560	90シリンダー		
	680	830			
	1000		120シリンダー 加熱シリンダー		

