

ラクオート


灯油・軽油専用  
FQ-25 ラクオート

# ドラム缶用ポンプ




## ご使用方法

- 1 本体に電池を入れ、ポンプをドラム缶に固定してください。

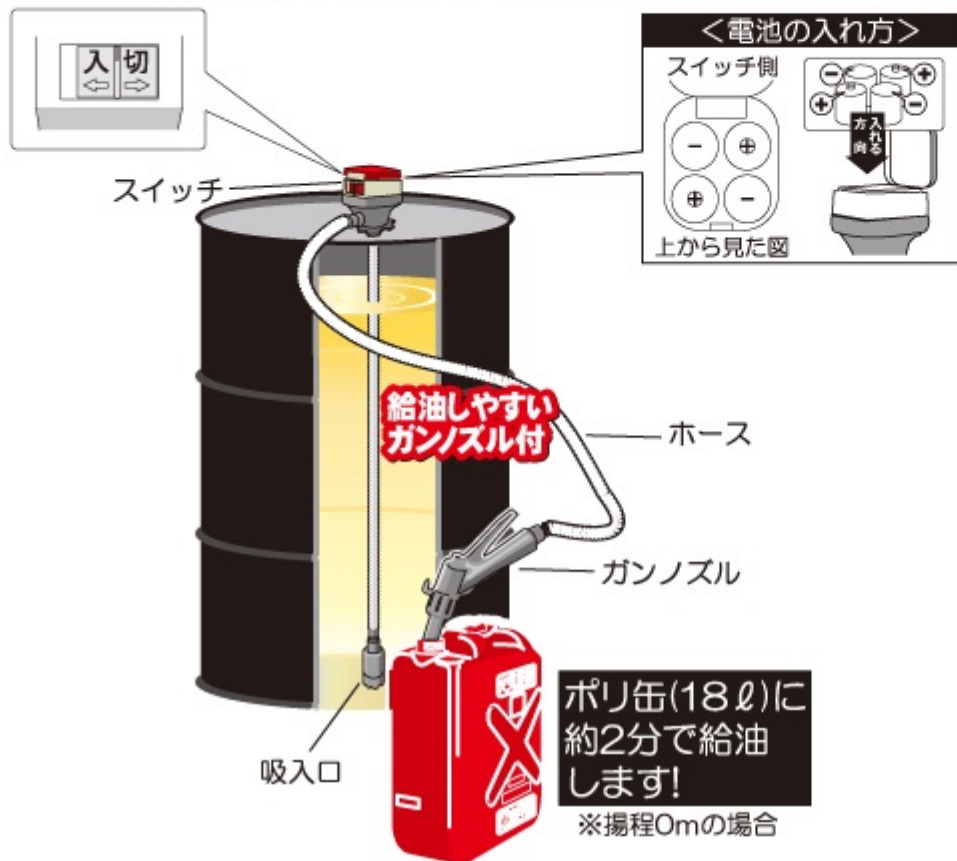

- 2 スイッチをスライドして「入」にしてください。

- 3 ガンをにぎると給油します。

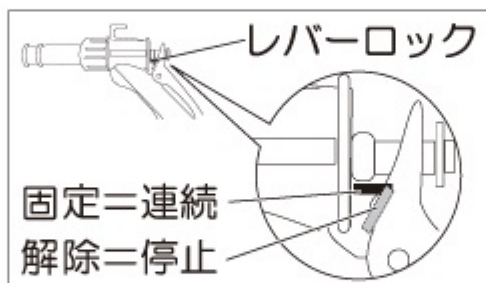

※自動停止機能はございません。

※レバーロックの解除をしないと、給油は止まりません。

不用意に油をあふれさせないように、余裕を持って操作してください。

## 用途

- 灯油・軽油の移送に

本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。  
それ以外での用途には使用しないで下さい。

## 特長

- ポリ缶(18L)へ約2分で給油!!
- アルカリ乾電池専用 単一形4本使用(別売) ※マンガン電池は使用出来ません
- 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能 ※揚程0mの場合

※ご注意 ポンプ使用温度は0℃～40℃の範囲で使用して下さい。0℃以下の気温の場合、使用後は本体より乾電池を外して、室内など温度が5℃～45℃の場所に保管して下さい。0℃以下で放置されると、極端に電池寿命が短くなることがあります。

## 仕様

機種名/型式	ラクオート FQ-25
吐出ホース径	16mm
吸入ホース径	25mm
最大揚程	2.0m
最大吐出量	10L/分
乾電池	アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安	1000L ※揚程0m時
吐出ホース	1.5m
給油ノズル	ガンタイプ
正味重量	830g(付属品重量含まず)
付属品	ノズルフック