


# 電動ドラムポンプ 低粘度油 **FD・FA・FR**

## 100mm<sup>2</sup>/sまでの低粘度油用



■性能曲線

(灯油20℃)

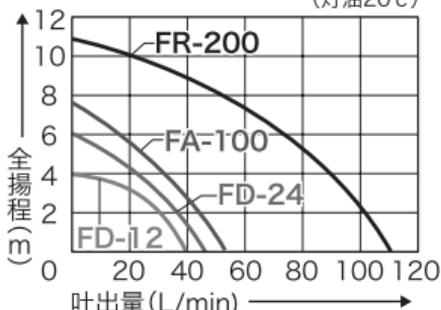

- ※A重油をご使用の際はメーカー、添加剤などで異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です。
- ※ガソリンには使用できません。
- ※吐出ホース: 1m単位で延長可能。(別途料金)。

**EA990KB-3**

油業用ポンプ

FD / FA / FR

機種	FD-12	FD-24	FA-100	FR-200	
ポンプ	吐出口径	20mm (G <sup>3</sup> /4)			
	接続部ネジ	管用平行ネジ			
	全揚程	4m	6m	7m	11m
	最大吐出量	40L/分	45L/分	50L/分	110L/分
モーター	ファンカバー色	青	緑	赤	赤
	電源	DC-12V	DC-24V	AC-100V	
	電流	14A	7A	2.7A	5A
	出力	80W/6000rpm	90W/6700rpm	120W/7350rpm	200W/6200rpm
	電源コード	耐油ゴムコード5m			
	使用ヒューズ	20A	10A	3A	—
吐出ホース	耐油ホース20mm × 2m			耐油ホース25mm × 2m	
給油ノズル	アルミ合金回転式(20mm)			アルミ合金回転式(25mm)	
吸入口径※	φ56	φ56	φ56	φ55	
本体重量	8kg			12.5kg	
J A N	4971770-040120	4971770-040113	4971770-040106	4971770-050112	

※ストレーナー本体のサイズ ※カーボンブラシは初回約400時間 (FR-200のみ約500時間)、2回目以降は約150時間 (FR-200のみ約200時間) で新しいものと交換してください。(1台に付2コ必要です)