

# EZ LEVER PUMP

Heavy Duty & Smooth Operation

Professional Pumping Systems  
**DUKSHIN**

**DLP-2105H**

## 仕様

- 手押し型のレバーポンプ
- 吐出量：手押し1回約320cc
- 強化された軽量プラスチック構造
- 適用可能な液体：DEF(Ad Blue/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油



## 4 ダブルブレードピストン

- ダブルブレード構造のピストンデザイン
- 機密設計で吸引力を向上




## 5 ドラムプラグアダプター (オプション)

- 60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利
- ポンプヘッドを希望の方向に固定できるのでレバー使用時に便利



※ 2" NPT to 2" buttress adapter(2.5x5) / trisure adapter(2.2x4) / mauser adapter(2.7x6) - オプションパーツ

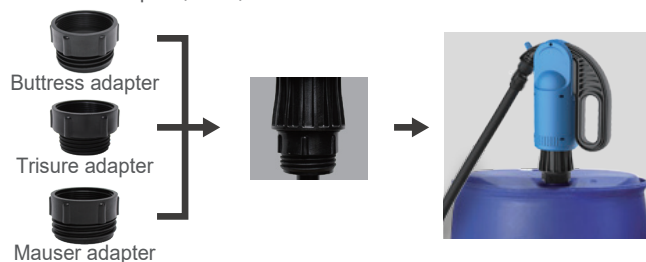

## 6 吸入パイプ

- 3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能
- 吸入パイプ先端外径：20mm



## 7 吐出ホース

- 柔軟な吐出ホースは速い流速と簡単な操作を可能にする
- 吐出ホース長さ：約2m
- 吐出ホース先端外径：20mm
- ホースは内径19mmホースに交換可能
- オプション：手動式ノズル

## 8 吐出ホースクリップ (オプション)

- 吐出ホースの先端を安定的に固定できるので便利
- クリップの位置は自由に調節可能



 
## 9 スパウト (オプション)

- 液体をジョッキに分配しやすい
- 液体を別のタンクに移す必要がある場合は、内径19mmのホースを注ぎ口に取り付けることができます。



## 1 エアイベントキャップ

- ねじ式構造と耐久性に優れたエアイベントキャップは流量を素早く簡単に制御可能
- 使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。



## 2 吐出ホース収納構造

- 吐出ホース固定クランプ
- 使用後の吐出ホースを安全に保管できる収納構造



## 3 ハンドルレバー

- 人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ
- 便利でスムーズなレバー（最大80°）
- 手押し1回に約320cc排出
- 最小限の力で操作可能

