


部品図

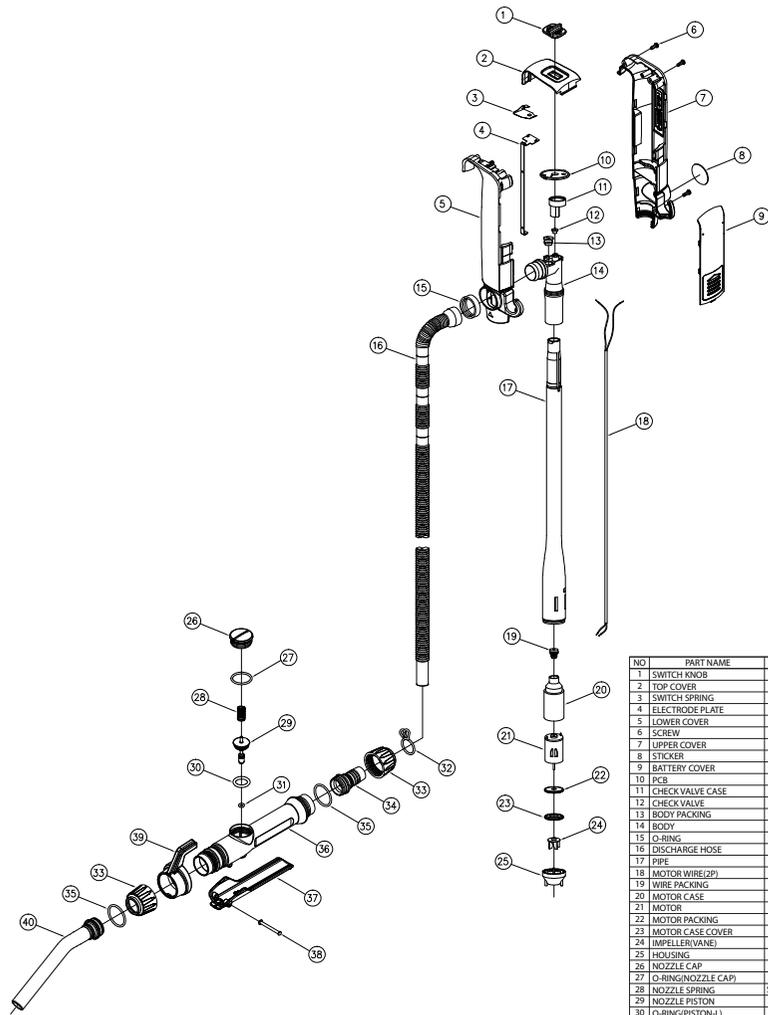


NO	PART NAME	RAW MAT'L	Q'TY
1	SWITCH KNOB	PP	1
2	TOP COVER	PP	1
3	SWITCH SPRING	PROSEPER BRONZE	1
4	ELECTRODE PLATE	BRASS	1
5	LOWER COVER	PP	1
6	SCREW	M3 X 8	3
7	UPPER COVER	PP	1
8	STICKER	PP	1
9	BATTERY COVER	PP	1
10	PCB	CEM-1	1
11	CHECK VALVE CASE	POM	1
12	CHECK VALVE	ABS	1
13	BODY PACKING	NBR	1
14	BODY	PP	1
15	O-RING	HDPE	1
16	DISCHARGE HOSE	LDPE	1
17	PIPE	HDPE	1
18	MOTOR WIRE(2P)	COPPER WIRE + PVC + PE	1
19	WIRE PACKING	NBR	1
20	MOTOR CASE	POM	1
21	MOTOR		1
22	MOTOR PACKING	NBR	1
23	MOTOR CASE COVER	POM	1
24	IMPELLER(VANE)	POM	1
25	HOUSING	POM	1
26	NOZZLE CAP	PP	1
27	O-RING(NOZZLE CAP)	NBR	1
28	NOZZLE SPRING	STAINLESS STEEL(SUS 304)	1
29	NOZZLE PISTON	POM	1
30	O-RING(PISTON-L)	NBR	1
31	O-RING(PISTON-S)	NBR	1
32	HOSE CLAMP	STAINLESS STEEL(SUS 304)	1
33	NOZZLE JOINT NUT	PP	2
34	HOSE ADAPTER	PP	1
35	O-RING(HOSE ADAPTER, SPOUT)	NBR	2
36	HANDLE	PP	1
37	NOZZLE LEVER	PP	1
38	RIVET	ALUMINIUM	1
39	NOZZLE HOOK	PP	1
40	SPOUT	PP	1

# 電動式ドラムポンプ 取扱説明書

※ この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

MODEL: DEP-1504-3V

意匠登録 1534487  
1538043

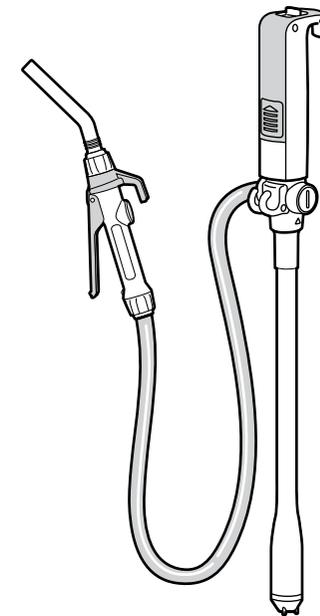

株式会社徳信洋行  
www.dukshin.com

## 使用時のご注意

この取扱説明書は製品を安全で正しくご使用いただくために、重要な内容ですので、使用前に必ず熟読してください。お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または、この製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### ⚠ 危険

この表示を遵守しない場合には、重大な事故の発生や作業者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

### ⚠ 警告

この表示を遵守しない場合、事故の発生や作業者が傷害を負う恐れがあります。

### ⚠ 注意

この表示を遵守しない場合、製品が損なわれたり、作業者が傷害を負う恐れがあります。

### ⚠ 危険

強い酸性液体に、使用しないでください。  
仕様書に記載された使用可能液体の種類以外には、絶対に使用しないでください。  
次のような液体にはポンプを使用しないでください。アセトン、ベンゼン、クレソール、エチル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶媒、その他


### ⚠ 警告

機械のエンジンが動いている状態の時には給油しないでください。  
使用中には絶対離れないようにしてください。  
平坦で安全な場所で使用して、子供が使用しないように注意してください。  
ポンプを廃棄するときは使用できないように完全に分解して廃棄してください。  
第三者に譲渡、貸与させる場合も、取扱説明書を必ず添付してください。

### ⚠ 注意

ポンプを使用後は、横に寝かせたり、さかさに立てて保管しないでください。  
ポンプを使った後は必ずポンプに残った残油を切ってください。  
ポンプ本体の改造や分解はしないでください。  
空運転は、ポンプを傷める恐れがありますので、作動しないでください。  
ポンプを使用した後は、必ず電源を切ってください。  
ポンプに強い衝撃を与えないでください。  
汚濁した液体を使用しないでください。  
40℃以上の熱い液体には、使用しないでください。  
ポンプ本体が、水に濡れないように注意してください。  
お手入れの際は、シンナー、ベンゼン、アルコール、及び有機溶剤などは使用しないでください。


## 各部の名称

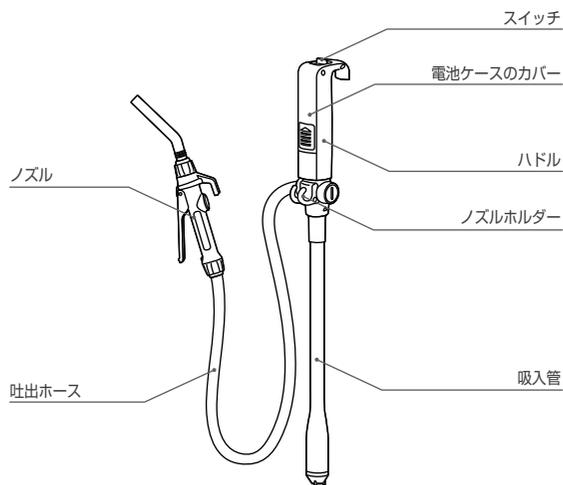

## 基本仕様 (DEP-1504-3V)


吐出量	約9ℓ/分	使用可能温度	+5℃～40℃
吸入管の長さ	約446mm	使用可能電圧	DC3V
吐出ホースの長さ	約1m		
使用可能液体の種類	Gasoline, Diesel, DEF(AdBlue), Water, Kerosene, Antifreeze, Windshield washer fluid, Mild detergents, Agricultural chemicals, Light oils.		

## 使用方法

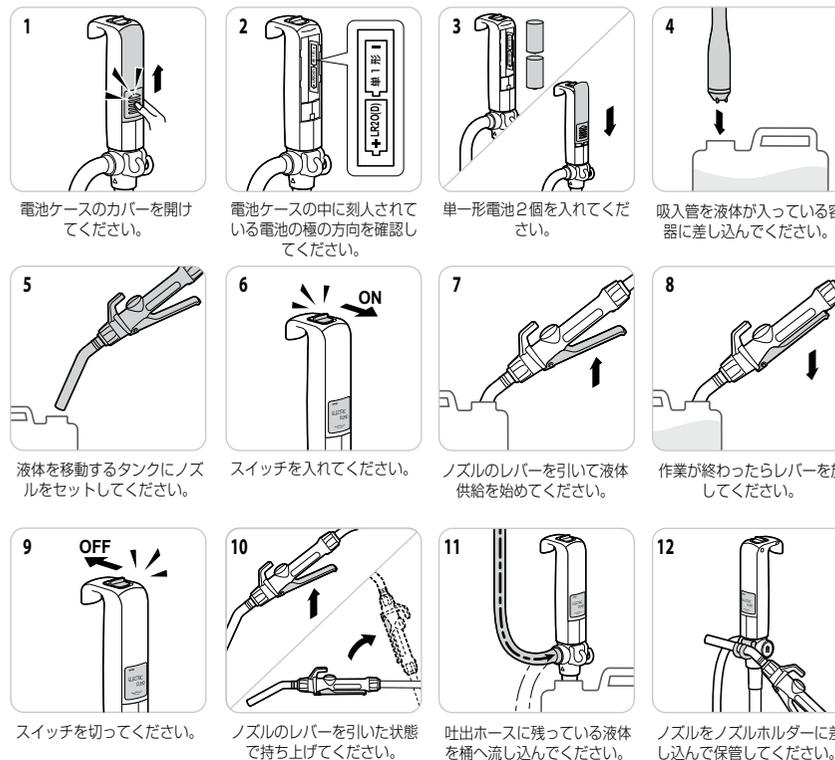


## ノズルレバー

 使用目的に応じた例



給油用

 

園芸用