


	容量	胴径	全高
EA990PG - 20	20m l	27mm	97mm
EA990PG - 40	40m l	32mm	100mm
EA990PG - 60	60m l	36mm	115mm

(プラスチックオイラー)

ポリエチレン製



(ノズルサイズ)

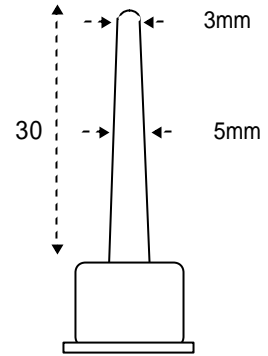

キャップは押し込みのみのタイプです。