
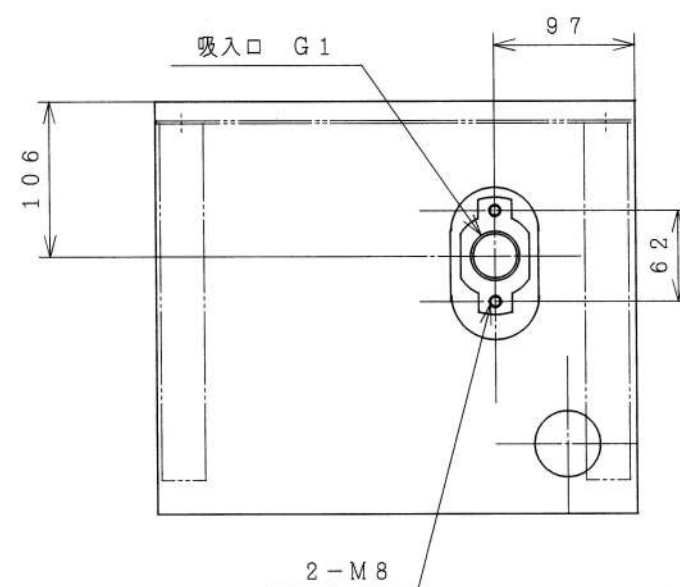
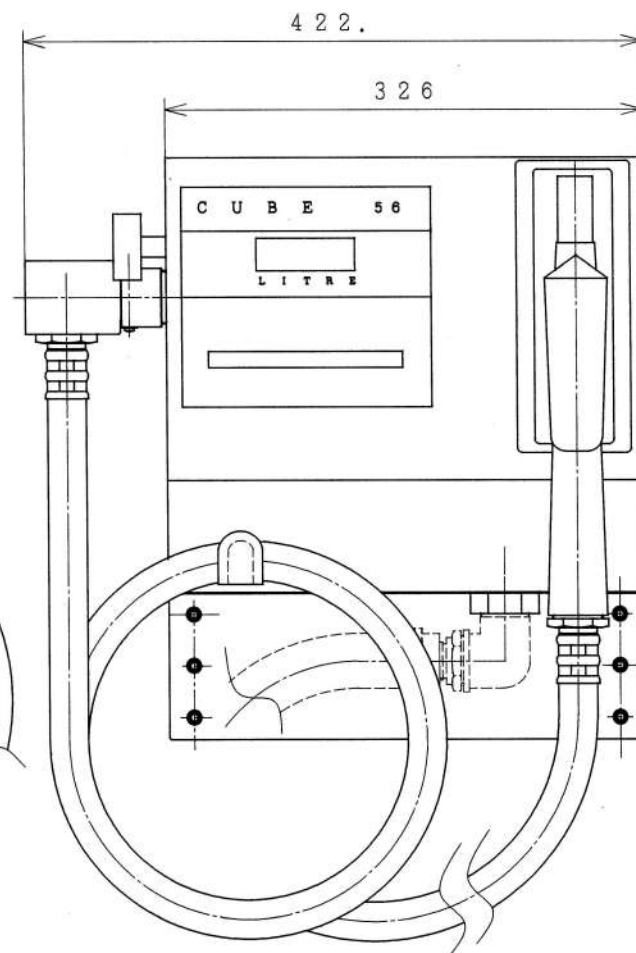


A 詳細図
(スケール 1 : 2)

対応液体		灯油・軽油
ポンプ流量		$\triangle_{1}^{5-6} 46 \text{ (L/min)}$
モーター仕様	電圧	100V
	周波数	50/60Hz
	電力	0.37/0.45Kw
	定格	連続
接続	吸入側 吐出側 (ホース)	耐油PVC2m + ストレーナ付
	吐出側 ノズル	$3/4" \times 4m$ $\triangle_{1}^{3-4}$
	吐出側 ノズル	液面感知
重量		25kg

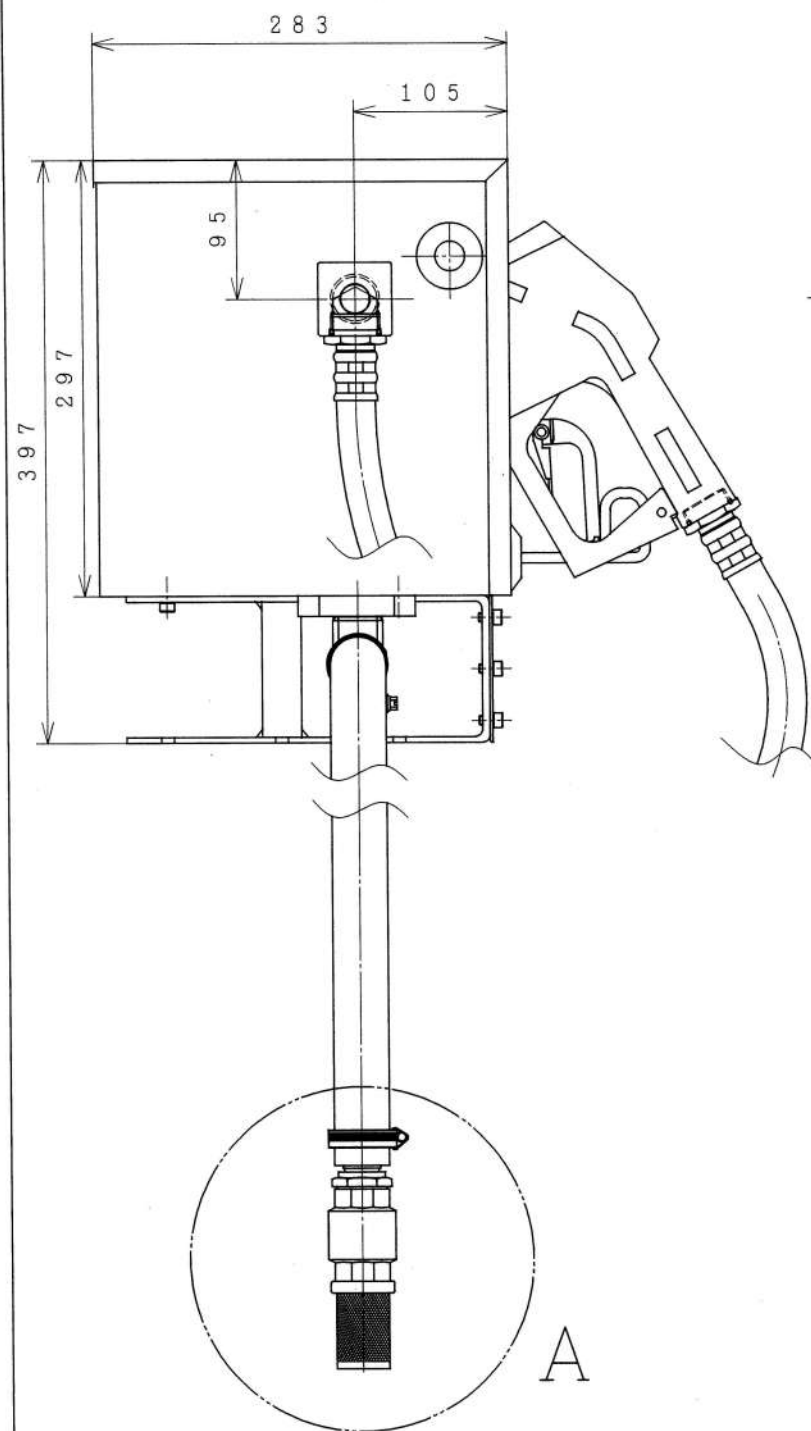

来歴/CAREER 改1 (19.01.25) 誤記訂正 志村	適用機種 MODEL	CUBE -56T	材質 MATERIAL	図 中
	個数 QTY	1	尺度 SCALE	1 : 5
アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME	CUBE-56T (卓上式) 外形図	投影法 ANGLE	三角法 3RD
	品番 CODE No	CUBE000200	図番 DRWG. No	S-00055 $\triangle_{1}^{1}$

写図/TRACE	作成日/DATE
	16.01.25