


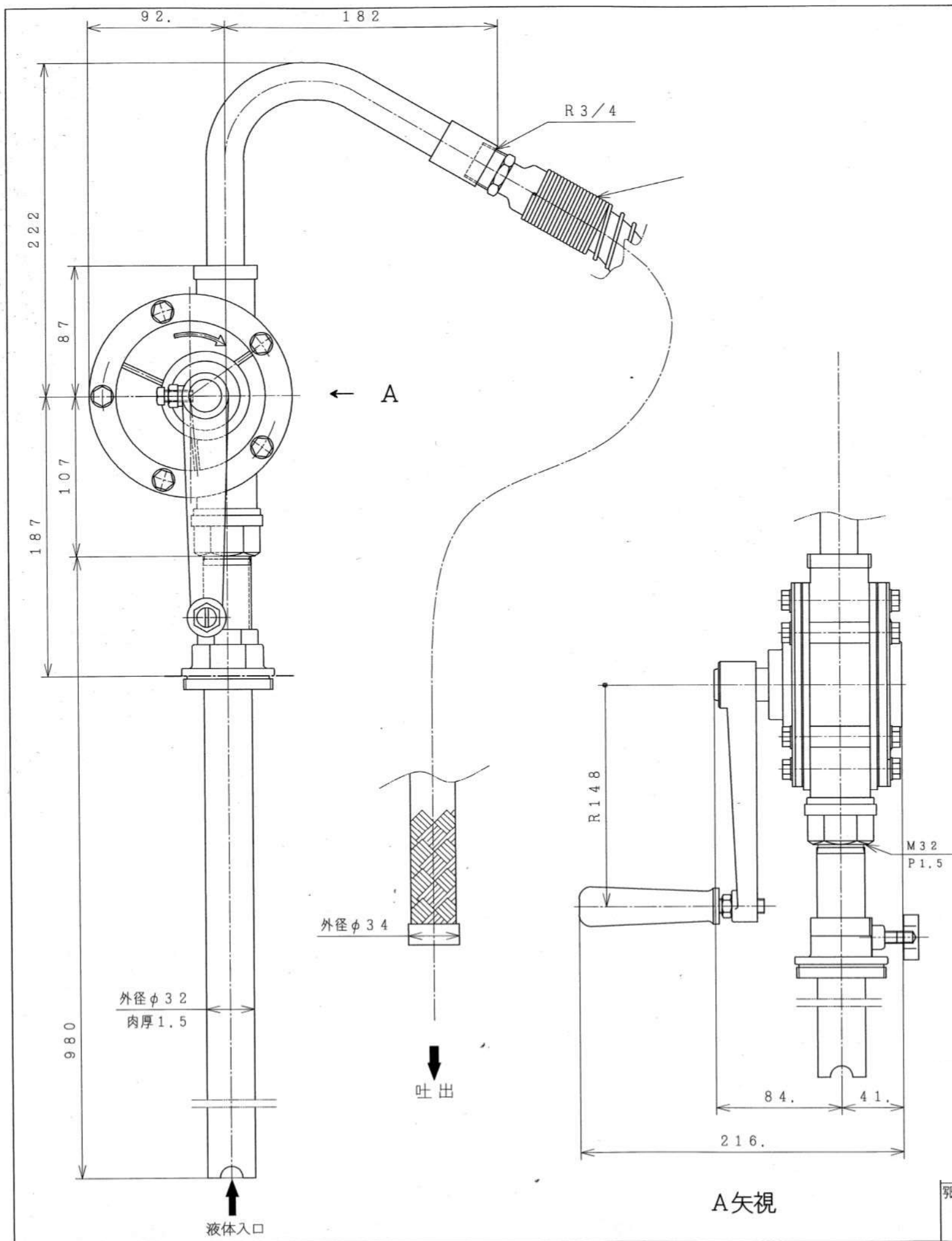

要目/SPECIFICATIONS

使用液体 ACCEPTABLE LIQUID	溶剤 (酸・アルカリ) SOLVENTS, ACID & ALKALINE LIQUIDS
使用可能粘度 ACCEPTABLE VISCOSITY	500 c P 以下 OR LESS
吐出量/1回転 DISCHARGE /1ROTAITON	200 c c
重量 WEIGHT	3.8 k g
揚程 LIFTING HEIGHT	2 m ※清水時 ※WATER
本体材質 MATERIAL (BODY)	SUS, PTFE, PPS
パッキン材質 MATERIAL (PACKING)	PTFE, パーフロ PERFLUOR
ホース材質 MATERIAL (HOSE)	SUS

出図
'16.05.27
アクアシステム(株)

実態/CAREER 改1 (16. 05. 27) システム変更に伴い、品目コードを変更 上償	適用機種 MODEL	HRP - 2 5 Ⅲ H	材質 MATERIAL	図中		
	個数 QTY	1	尺度 SCALE	1 : 3		
	品名 NAME	耐薬品性ハンドロータリーポンプ/HAND ROTARY PUMP HRP-25ⅢH 外形図		投影法 ANGLE	三角法 3RD	A 3
	品番 CODE No	△1 HRPP000200		図番 DRWG. No	S-00011. △1	
写図/TRACE	作成日/DATE	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO. LTD. 16. 05. 27				