


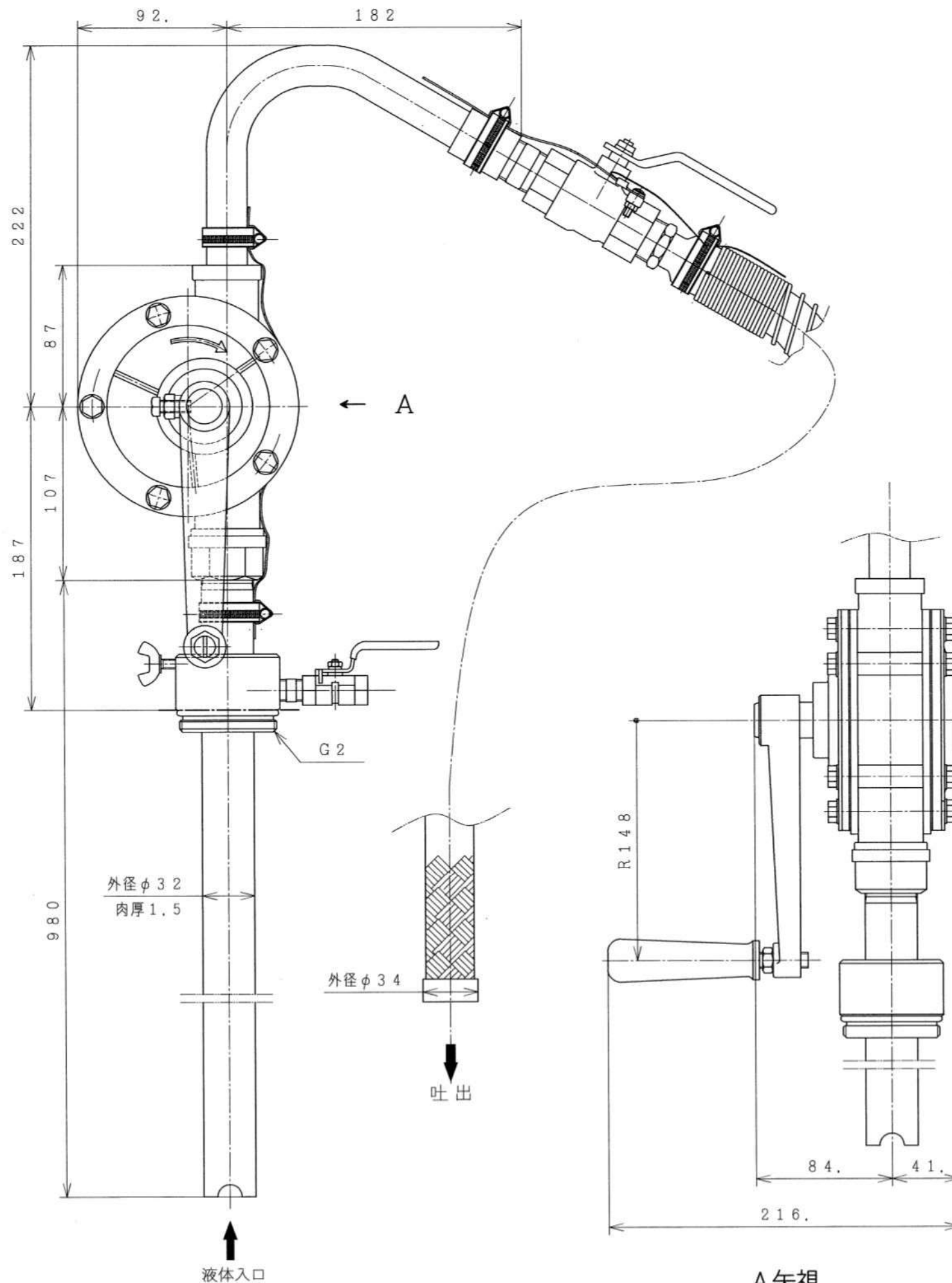

要目/SPECIFICATIONS

使用液体 ACCEPTABLE LIQUID	溶剤 (酸・アルカリ) SOLVENTS, ACID & ALKALINE LIQUIDS
使用可能粘度 ACCEPTABLE VISCOSITY	500 cP 以下 OR LESS
吐出量/1回転 DISCHARGE /1ROTAITON	200 cc
重量 WEIGHT	4.5 kg
揚程 LIFTING HEIGHT	2 m ※清水時 ※WATER
本体材質 MATERIAL (BODY)	SUS, PTFE, PPS
パッキン材質 MATERIAL (PACKING)	PTFE, パーフロ PERFLUOR
ホース材質 MATERIAL (HOSE)	SUS

出図
'16.04.01
アクアシステム(株)

実務/CAREER	適用機種 MODEL	HRP-25					材質 MATERIAL	図中				
		ⅢHM										
		個数 QTY	1					尺度 SCALE	1:3			
		品名 NAME	耐薬品ハンドロータリーポンプ/HAND ROTARY PUMP HRP-25ⅢHM 外形図					投影法 ANGLE	三角法 3RD	A 3		
写図/TRACE	作成日/DATE	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO. LTD.					品番 CODE No	HRPP000300		図番 DRWG. No	S-00130	△