

Power Luber

LINCOLN
INDUSTRIAL

リンカーンパワーラーバーマニアル


この度はリンカーンパワーラーバーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本マニュアルは製品を正しくお使いいただくために必ずお読みください。

バッテリーの充電

第一回目の充電は8時間ほどかかる場合があります。充電器のランプが赤から緑になるまで必ず充電してください。2回目以降は約1時間で充電が完了します。

米国式グリースカートリッジの補給の仕方

油筒をまわして本体からはずします。このとき中のピストンのパッキンが内側にめくれているのを確認してください。

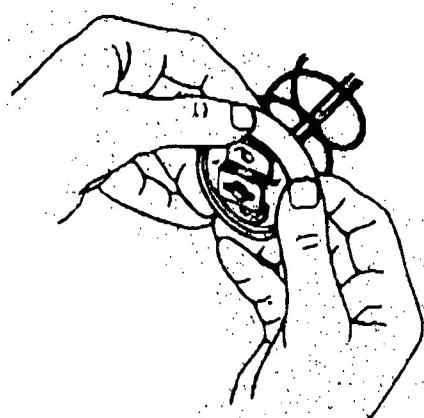

Power Luber

LINCOLN
INDUSTRIAL

ジャバラ式グリースカートリッジの補給の仕方

☆蛇腹カートリッジ専用油筒（別売）

ジャバラ式のカートリッジを

使う場合は蛇腹カートリッジ専用油筒を使います。

油筒とアダプターが付属していることを確認してください。


アダプターを本体にねじ込んでジャバラグリースのキャップをとって
油筒のチェーンを引いてストッパーにひっかけてとめます。そして油筒
をジャバラグリースにかぶせるようにしていれてから本体に取り付けた
アダプターにねじ込みます。

ストッパーにひっかけておいたチェーンをはずします。これでグリース
の補給が完了です。

Power Luber

LINCOLN
INDUSTRIAL

確認したらレバーを引いてシャフトのくぼみを油筒の切欠きのストップバーに引っ掛けください。カートリッジの筒のプルトップをあけます。プルトップの反対側が油筒の奥側になるように装填します。

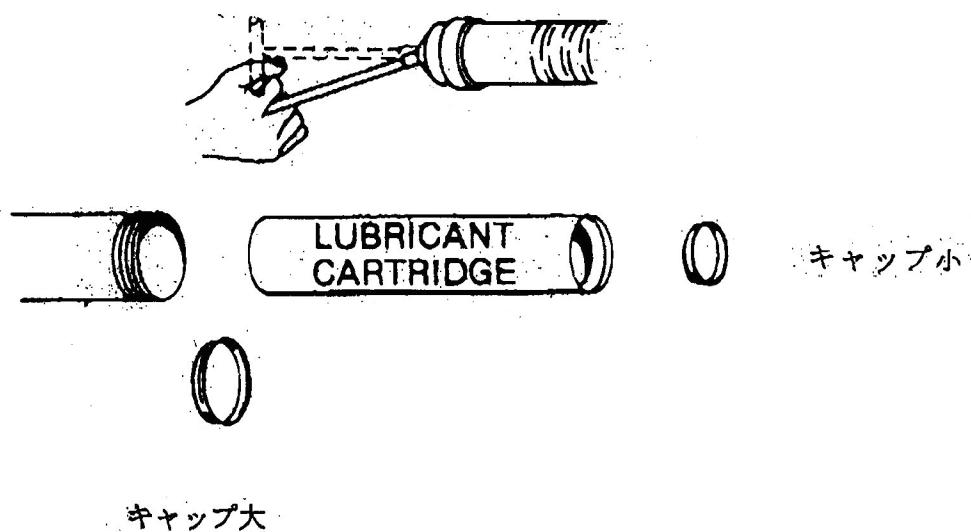

レバーが出たままの状態でカートリッジの入った油筒を本体にねじ込んでください。このときねじをこわさないように十分注意してください。

充分に油筒をねじ込んだらレバーを切欠きのストップバーからはずしてそのまま奥まで押し込んでください。これでグリースの充填は完了です。