

EA991CA(グリースポンプ)

〈仕様〉

- ・容量…500mm³
- ・材質…スチール
- ・ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。
- ・エア抜きも簡単にできます。
- ・作動を調節できる。
- ・重量…約1.26kg
- ・本体チューブ壁厚 1.0mm
- ・ピストン軸径 8mm
- ・フィリングニップルなし
- ・ノズル取付ネジサイズ M10X1.0
- ・付属ノズル スチール製 175mm
(グリスニップル用アダプター付)



亜鉛ダイキャスト製ヘッド部
破壊圧力は1200barです。


スチール製ピストンとポンプシリンダー部
1回のストロークで1.2cm³を
送り出します。その時グリースに
かかる圧力は400bar(kp/cm²)
になります。

滑り止めのための
刻み目が付いています。

○ グリースガンは各種機械のグリースニップルにグリースを注入(圧入)するための工具です。

○ 基本的使用方法

グリースガンのノズルをグリースニップルに正しく装着した後、ハンドルを押すことによりグリースがニップル内に注入されます。

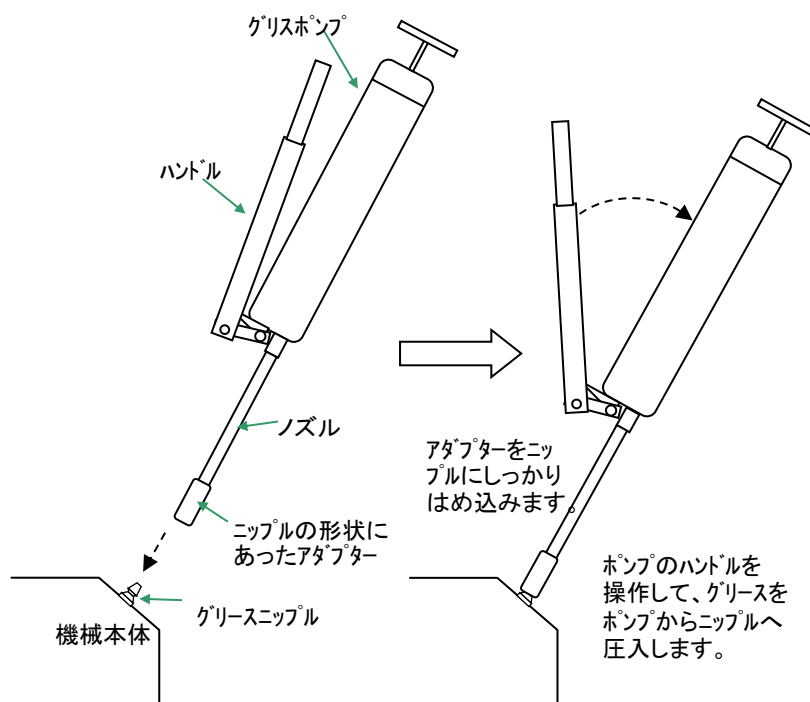

○ 作業を行う時は必ず保護メガネを装着してください。

