

EA991CG-9 グリースチャージガンセット取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


Ver.1.2

○特長


- 16kg缶に直接セットできます。
- 片手でグリースポンプに充填できます。

○仕様


- グリースガン最大吐出圧力…55MPa
- グリースガン容量…125cm³
- 適応グリース…NLGI 1~2
- フォロープレートサイズ…φ315mm
(外側のゴム部分含む)※中心の金属部分は直径260mm
- サイズ…φ350×650(H)mm
- 重量…6kg
- ノズル付け替え可能(ネジサイズ:M10×P1.0)

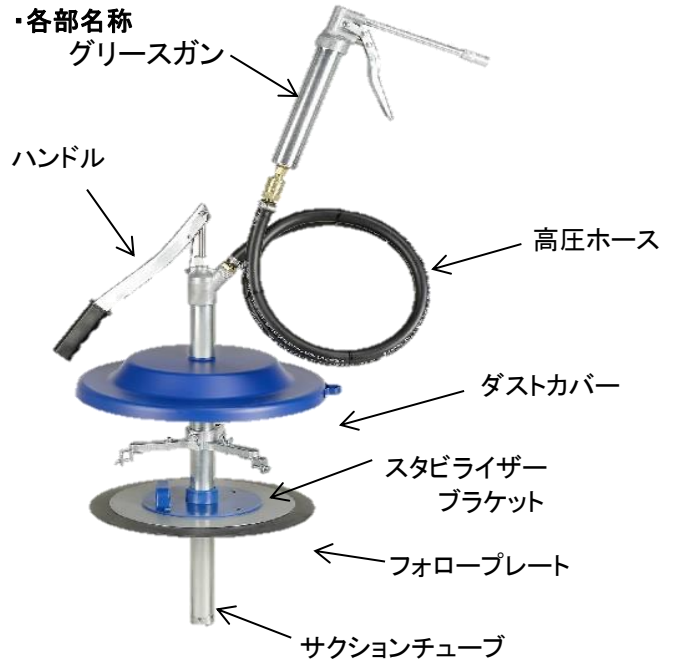


【組み立て】

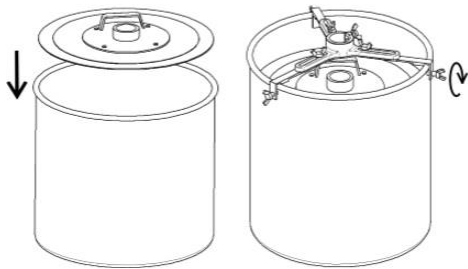

- 1.グリース缶にフォロープレートを入れ、中央の穴からグリスが少し出るまで押し、スタビライザーブラケットをグリース缶に載せ、中央の穴がフォロープレートの中央になるように調節します。

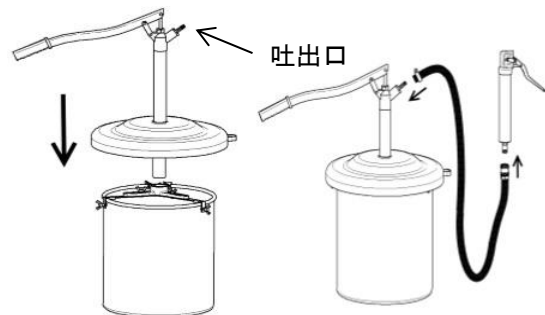


- 2.サクシオンチューブにダストカバーを入れ、パイプをスタビライザーブラケット、フォロープレートに通してグリース缶の中に入れます。
高圧ホースの一端を吐出口にホースバンドで取り付け、もう一方にメスカプラーをホースバンドで取り付けます。
グリースポンプ後部のオスカプラーと接続します。

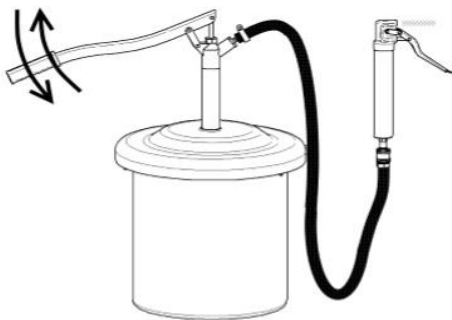

- 3.ハンドルを動かしグリースガンの吐出口からエアが抜けるまで動かすとグリースガンはグリスで満タンです。




- 4.ノズルを取り付けます。

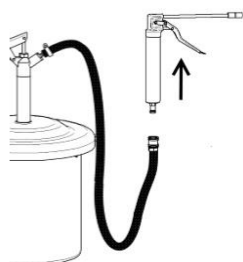

- 5.カプラーを外し、グリースガン単独で使用もできます。

【グリースガンへの充填】

グリースガンにグリースを充填する時は高圧ホースとグリースガンを接続し、ハンドルを3ストロークするとグリースガンは満タンになります。

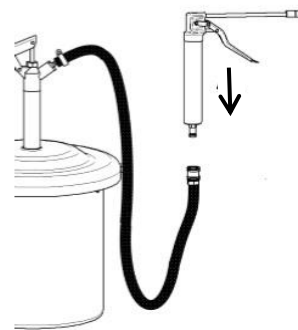

注意

- ・グリースガンを空にしてから充填して下さい。
- ・3回以上ポンプをかけないようにして下さい。
- ・グリースガンが過剰充填されて正常に作動しなくなります。
- ・グリースガンは金属製であり、どのくらいグリースが充填されたかについての指標はありません。

【操作】




- ・グリスポンプは55MPaで吐き出します。
- ・安全めがね、革手袋等を装着し、安全な体制で作業して下さい。
- ・グリースガンを傍の人に向けて発射しないで下さい。



- ・汚染したグリースをポンプアップしないで下さい。
- ・汚染されていないグリースを使用して下さい。

・ノズルホースの先端はカプラー式でニップルを噛み込むようになっています。ガンを外す時の要領は(図①)まっすぐに引っ張らずに少し横に倒してから、ねじるように引っ張って下さい。こうすれば簡単に外れます。どうしても外れない場合はガン先端のカプラーをレンチで緩めて下さい。

通常使用時 はずす時 図①

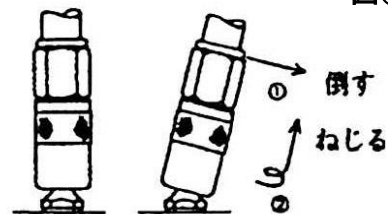

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

22.Feb