

EA991CN-8(ミニグリースポンプ)取扱説明書


Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ・ 本体材質 … 耐衝撃プラスチック
- ・ 容量 … 85mℓ
- ・ 吐出量 … 0.5g/ストローク
- ・ 適応グリース … NLGI-1~2
- ・ 最大使用圧力 … 約50kg/cm²
- ・ ボディ長 … 110mm
- ・ 全長 … 210~290mm
- ・ ノズル長 … 40mm
- ・ ノズルねじサイズ … M10×P1.0

◆各部名称

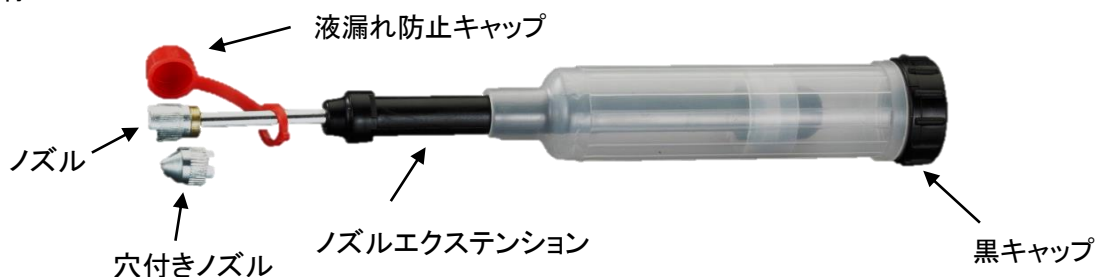


◆使用上の注意

- ・ 最大使用圧力以下で使用して下さい。強く押しすぎると破裂、漏れが発生します。
- ・ ノズルエクステンションは常にきれいに保って下さい。
- ・ 穴付きノズルを使用の際は特に注意して下さい。


◆使用方法

1. ボディの黒いキャップを外し、黒いノズルエクステンションを伸ばして下さい。
2. 開いたボディの中にグリースを入れてキャップを閉めて下さい。

 この時なるべく空気が入らない様に入れて下さい。

＜グリースの充填＞

1. ニップルをきれいに拭く。
2. ニップルにグリースガンのノズルを水平に当て、手のひらで押して下さい。(下図参照)

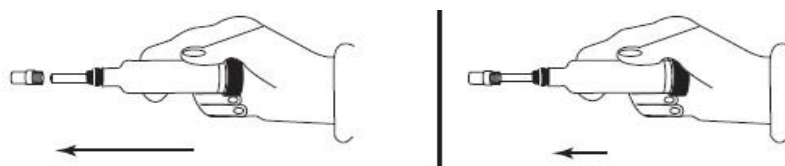

もし途中でグリースがエアの影響で、注入できない時は、黒キャップを外し、指でグリースを均等に底の方に押し込んで下さい。

改造はしないで下さい。



- ・ 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・ 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Dec