

1000mm²/sまでの 高粘度オイル用

※スラッジが入った油には使用できません。

※ガソリンには使用できません。

E型ホースセット

※別売



吸入口径: 25mm × 長さ2m

吐出口径: 20mm × 長さ2m


ノズル・ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手2ヶ

JAN 4971770-150324



■性能曲線

GM-2510H
(灯油20°C)

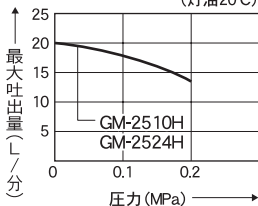

※1m単位で延長可能(別途料金) **EA991CR-31**

機 種		GM-2510H	GM-2524H
ポンプ	吸 入 口 径	25mm (G1")	
	吐 出 口 径	20mm (G ³ / ₄ ")	
	接続部ネジ	管用平行ネジ	
	最大吐出圧力	0.2MPa (2kgf/cm ²)	
	吸 入 揚 程	4~5m	
	最大吐出量	20L/分	
	適 用 粘 度	1000mm ² /s以下	800mm ² /s以下
モーター	電 圧	AC-100V	DC-24V
	電 流	5A	16A
	出 力	200W	
	回 転 数	6200rpm	
	定 格	20分	25分
	電 源 コード	0.75mm ² × 5m	2mm ² × 5m
本 体 重 量		10kg	
J A N		4971770-150256	4971770-150263

※カーボンブラシは初回約500時間、2回目以降約200時間で新しいものと交換してください。
(1台に付2コ必要です)