


■性能曲線

灯油・軽油・A重油
(低粘度100mm²/s以下)
及び農業用水・清水用

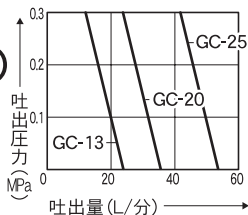

GC-20

ポンプ

単体ポンプ GC

機種	種	EA991CR-41	EA991CR-42	EA991CR-43	
		GC-13	GC-20	GC-25	
口	径	13mm (G ¹ / ₂ "	20mm (G ³ / ₄ "	25mm (G ¹ "	
材	質	全鋳物			
回	転 数	200~800rpm			
吐	出 量	21L/分	37L/分	55L/分	
吐	出 圧 力	0~0.3MPa (0~3kgf/cm ²)			
吸	入 揚 程	4m以下			
所	要 動 力	0.2kW (0.27PS)	0.4kW (0.53PS)	0.75kW (1.0PS)	
使	用 可 能 温 度	5°C~60°C			
プ	ー リ ー	5" (127mm) × A1	6" (152mm) × A1	8" (203mm) × A1	
本	体 重 量	4kg	6kg	11kg	
J	A	N	4971770-020085	4971770-020122	4971770-020160

※ポンプ回転数400rpm時の80% (損失含む) の性能を表示しています。

※動力は汎用モーターをご使用ください。

※吐出口はプーリー側から見て、プーリーを右に廻せば右側、左に廻せば左側です。