


ラバックスポンプ 単体ポンプ

MF(C)


海水
清水用

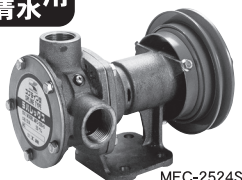

MFC-2524S

全揚程 (m)

■性能曲線

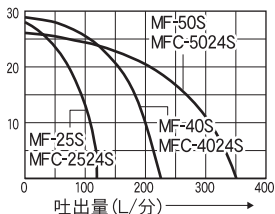

■付属品
MFタイプのみ 平行キー 1ヶ
EA991CR-46

EA991CR-47

EA991CR-48

機種	MF-25S	MF-40S	MF-50S
吸入・吐出口径	25mm (G1 ^{1/2} ")	40mm (G1 ^{1/2} ")	50mm (G2 ^{1/2} ")
最大吐出量	115L/分	215L/分	350L/分
全揚程	28m (0.28MPa)	29m (0.29MPa)	26m (0.26MPa)
吸入揚程	4~5m		
接続部ネジ	管用平行ネジ		
材質	全砲金		
所要動力	1.5kW (2.0PS) / 1750rpm		3.7kW (5.0PS) / 1750rpm
回転方向	(駆動軸側から見て) 反時計方向		
回転数	500~2300rpm		
軸径	φ20		φ25
本体重量	4.8kg	6kg	11.6kg
J A N	4971770-091429	4971770-091443	4971770-091566

■MFC-□S クラッチ付タイプ クラッチ部仕様

機種	MFC-2524S	MFC-4024S	MFC-5024S
ポンプ	MF-25S	MF-40S	MF-50S
電圧	24V		
容量	43W		45W
プーリー	φ136.5 (B-1)		φ130 (B-2)
重量(クラッチ含む)	7.6kg	8.8kg	18.3kg
J A N	4971770-091436	4971770-091450	4971770-091573

※動力が汎用エンジンの場合、MFCシリーズ(クラッチ付)を選定して下さい。(別途クラッチ用電源必要)

ポンプ

単体ポンプ MF (C)