

シマルーベ アクセサリーパーツ

クランプ、スペーサー

1. 説明

シマルーベを固定させる為に3種のクランプとスペーサーを用意しております。

取り付けに特別なツールは必要ありません。

スペーサーはオイル用シマルーベでブラシ(ST20340)とクランプ(ST20130)を使用する際、高さを調整する為に使用します。

2. テクニカルデータ

2.1 クランプ

材質: ポリアミド PA 12


色: グレー

使用温度範囲: -25 ~ +90 °C

寸法: 表参照

寸法:


商品コード	A	B [mm]	C	D	d	重量 [g]
ST20100	50.5-55.5	46.8	58.6	78.7	4.6	24
ST20130	27.8-31.2	31.7	33.4	48.9	4.6	10
ST20150	21.8-24.8	26.0	27.8	42.0	4.6	9

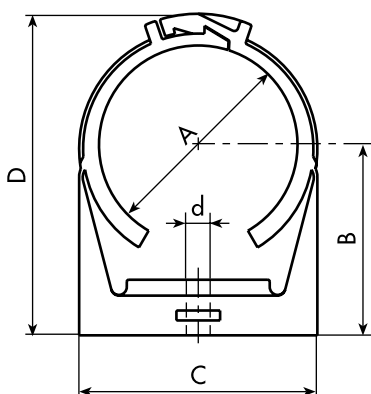

ST20100 : シマルーベ30,60,125,250用

ST20130 : 丸形ブラシST20340用

ST20150 : シマルーベ15用

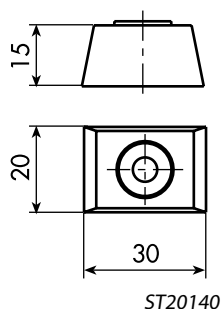

ST20140

2.2 スペーサー

材質: ポリアミド PA 12

色: グレー

長さ: 30 mm

幅: 20 mm

高さ: 15 mm (A)

重量: 3 g

使用温度範囲: -40 ~ +80 °C

3. 取り付けと使用方法

- 3.1 クランプをM5のスクリューもしくはクランプ用固定マグネット(ST20190)で壁などに固定してください。
- 3.2 シマルーベをクランプの中に入れ固定してください。
- 3.3 もしオイル用シマルーベで丸形ブラシ(ST20340)と一緒に使用する場合、ブラシ用のクランプ(ST20130)とスペーサー(ST20140)をご使用ください。

