


硝子オイル GLASS OILER

使用方法 油蓋を横にスライドさせて油を入れます。油を入れる場合は硝子の高さの8割以下にして下さい。(振動などで油が漏れる場合がございます。) オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油の調整は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く出ます。

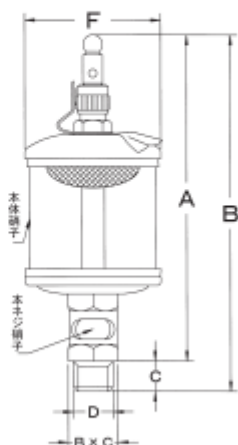

- 材質 黄銅棒C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・並質硝子(又はアクリル樹脂)・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬銅線SW-C
- 表面処理 ニッケルメッキ

規格	硝子外径 ×ネジD	箱入 個数	寸 法				B×C	ガラス	
			A	B	C	F		大	小
GO38-1	38×G1/8	10	98	106	8	40	15	38 × 38	11 × 11
GO38-2	38×G1/4	10	98	107	9	40	15		
GO50-1	50×G1/8	1	126	136	10	53.5	19	50 × 50	15 × 16
GO50-2	50×G1/4	1	126	137	11	53.5	19		
GO50-3	50×G3/8	1	126	139	13	53.5	19		
GO75-2	75×G1/4	1	163	176	13	79	23	75 × 75	18 × 23.5
GO75-3	75×G3/8	1	163	176	13	79	23		
GO75-4	75×G1/2	1	163	178	15	79	23		
GO100-2	100×G1/4	1	193	206	13	105.4	23	100 × 100	18 × 23.5
GO100-3	100×G3/8	1	193	206	13	105.4	23		
GO100-4	100×G1/2	1	193	208	15	105.4	23		

GO75・100シリーズは、本体硝子がアクリル管になっております。

オイル容量

単位 cc

規格	容量	規格	容量
GO38	27	GO75	215
GO50	65	GO100	530