


硝子オイルラーの御使用について

■ 御使用方法

- ① 硝子オイルラーネジ部を御使用いただく場所にねじ込みます。(ネジ部はボンドなどでロックして下さい。)
- ② 蓋を横にスライドしてオイルを注入します。注入後は蓋を必ず閉めてください。(オイルは硝子部の 8 割程度にして下さい。入れすぎますと硝子上部より漏れる恐れがございます。)
- ③ オイルの流出量はオイルラー上部のローレットで調節します。ローレットを緩めると油の出る量が少なくなります。(オイルラー下部の窓から油の流量を確認しながら行って下さい。)
- ④ ローレット上部の丸頭を横に倒すと油が止まります。上に立てると油がでます。

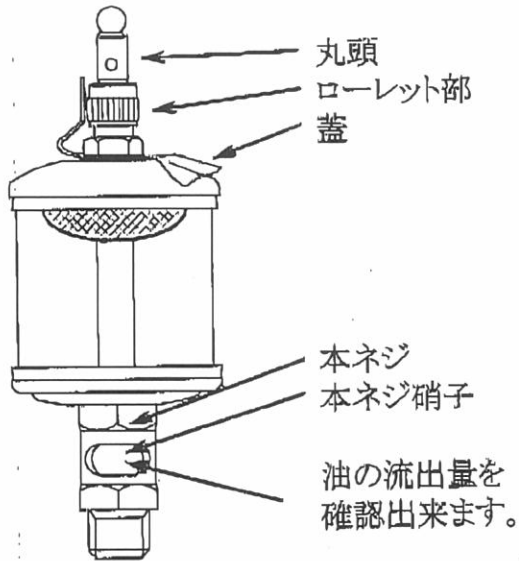

硝子オイルラー容量一覧

規格	容量
20タイプ	4
25タイプ	7.5
32タイプ	17
38タイプ	27.5
50タイプ	65.5
65タイプ	136
75タイプ	216
100タイプ	531.5

単位cc

■ 御使用上の注意

① 使用オイルについて

硝子オイラーに注油していただくオイルはマシン油などです。なお、汚れた油などをご使用されますと硝子オイラー内部にゴミなどが詰まる恐れがございますので絶対にお止め下さい。

② お取扱について

硝子オイラーは硝子を使用しているため、落下や強い衝撃が加わると破損の恐れがございますのでお取扱には十分御注意下さい。

③ オプションその他

オイラー硝子・・・・・・規格は硝子外径となります。

オイラーパッキン・・・・硝子とセット交換をお薦めします。

本ネジ硝子・・・・・・規格はオイラー硝子と同じです。

本ネジパッキン・・・・本ネジ硝子とセット交換をお薦めします。