


# ピンタイプ

**使用方法** ピンタイプもグリースニップル同様で使用しますが、注油の際はグリースニップル用のグリースガンでは注油出来ません。専用のマイクロホースが必要となります。注油圧力は10MPa以下を推奨します。

## 黄銅製

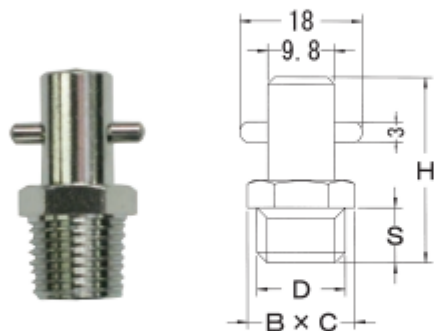

- 材質 黄銅棒C3604  
硬鋼線SW-C  
鋼球SECH10R
- 表面処理 ニッケルメッキ

| 規格   | ネジD  | 箱入<br>個数 | 寸法 |    |     |
|------|------|----------|----|----|-----|
|      |      |          | H  | S  | B×C |
| PT1  | G1/8 | 100      | 25 | 6  | 10  |
| PT2  | G1/4 | 100      | 27 | 8  | 14  |
| PT1R | R1/8 | 100      | 27 | 8  | 10  |
| PT2R | R1/4 | 100      | 30 | 11 | 14  |
| PT3R | R3/8 | 50       | 32 | 12 | 17  |