


グリースニップル用アダプタ

使用方法 M6やU1/4×28山のメスネジをRc1/8のネジに変換して油圧ホースや銅管継手を取り付けます。

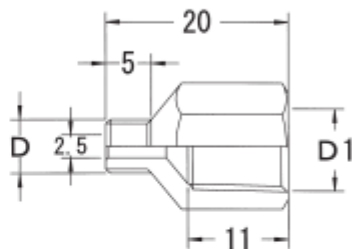

- 材質 黄銅棒C3604
- 表面処理 ニッケルメッキ

規格	ネジD	ネジD1	六角対辺
☆ GN-AD1(-S)	M6×1.0	Rc1/8	12
☆ GN-AD2(-S)	M6×0.75		
☆ GN-AD3(-S)	U1/4×28山		
GN-AD4	M5×0.8		

☆印は SUS303 相当品もあります。SUS 製品は規格に - S を付けて下さい。