


ピンタイプ

使用方法 ピンタイプもグリースニップル同様地使用しますが、注油の際はグリースニップル用のグリースガンでは注油出来ません。専用のマイクロホースが必要となります。注油圧力は10MPa以下を推奨します。

ステンレス製

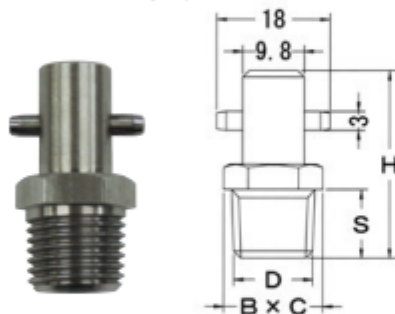

■材質 ステンレス鋼SUS303相当
ステンレス線SUS304
ステンレス球SUS304

規格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
PT1-S	G1/8	50	27	8	10
PT2-S	G1/4	50	30	11	14
PT1R-S	R1/8	50	27	8	10
PT2R-S	R1/4	50	30	11	14