


ボタンヘッド

使用方法 ボタンヘッドもグリースニップル同様で使用しますが、注油の際はグリースニップル用のグリースガンでは注油出来ません。専用のマイクロホースが必要となります。注油圧力は10MPa以下を推奨します。

黄銅製

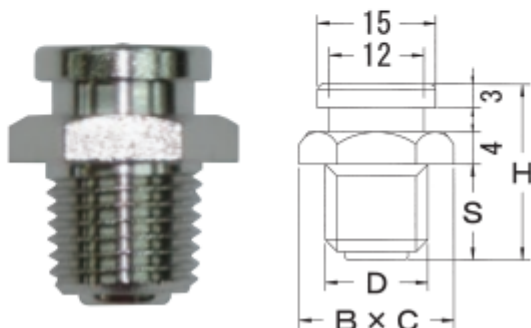

- 材質 黄銅棒C3604
硬鋼線SW-C
鋼球SECH10R
- 表面処理 ニッケルメッキ

規格	ネジD	箱入 個数	寸法		
			H	S	B×C
BH1	G1/8	100	17	7	15
BH2	G1/4	100	18	8	15
BH3	G3/8	50	19.5	9.5	17
BH4	G1/2	10	25.5	12.5	22
BH1-H17	G1/8	100	18	8	17
BH2-H17	G1/4	100	19.5	9.5	17
BH1R	R1/8	100	19	9	17
BH2R	R1/4	100	22	12	17
BH3R	R3/8	50	23	13	17
BH4R	R1/2	10	29	16	22
BH12M15	M12×1.5	100	19.5	9.5	17