


単位 mm

グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。

JIS型 (Rネジ及びNPTネジ)

A型

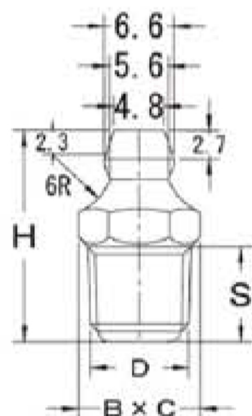

規格	EA品番	ネジD	寸法		
			H	S	B×C
GNA1J	EA991CZ-11	R1/8	20	9	10
GNA2J	EA991CZ-12	R1/4	25	12	14
GNA3J	EA991CZ-13	R3/8	26	12	17
GNA1NPT	EA991CZ-41N	NPT1/8	20	9	10
GNA2NPT	EA991CZ-42N	NPT1/4	25	12	14