


# グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。  
注油圧力は10MPa以下を推奨します。(丸頭タイプにつきましてはチャック  
式ノズルのグリースガンは使用できません。)

## R(PT)ネジ及びNPTネジ

### A型

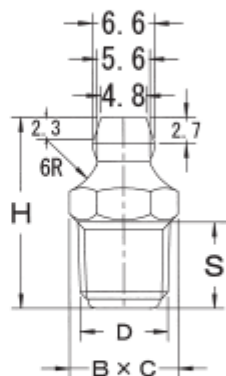

| 規 格     | ネジD    | 箱入<br>個数 | 寸 法 |    |     |
|---------|--------|----------|-----|----|-----|
|         |        |          | H   | S  | B×C |
| GNA1J   | R1/8   | 100      | 20  | 9  | 10  |
| GNA2J   | R1/4   | 100      | 25  | 12 | 14  |
| GNA3J   | R3/8   | 50       | 26  | 12 | 17  |
| GNA1NPT | NPT1/8 | 100      | 20  | 9  | 10  |
| GNA2NPT | NPT1/4 | 100      | 25  | 12 | 14  |