


SUS303相当品 C型シリーズ

単位 mm

グリースガンのノズルをグリースニップルに先端に押し当てて注油します。注油圧力は10MPa以下を推奨します。チャック式ノズルを使用して注油することも可能です。販売は1個単位となります。

材質： ステンレス鋼SUS303相当品、ステンレス球SUS304、ステンレス線SUS304

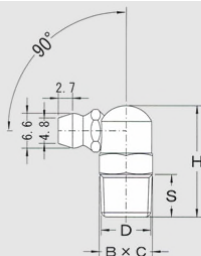

規格	ネジD		寸 法		
			H	S	B×C
GNC6M75K-S	M6×0.75		19.5	6	10
GNC6M10K-S	M6×1.0		19.5	6	10
GNC2-28K-S	1/4×28山	EA991CZ-153	19.5	6	10
GNC1J-S	R1/8		21.5	8	10
GNC2J-S	R1/4		27	11	14