


グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。(丸頭タイプにつきましてはチャック
式ノズルのグリースガンは使用できません。)

R(PT)ネジ及びNPTネジ

B型

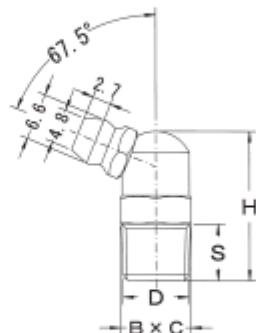

規 格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
GNB1J	R1/8	100	21.5	8	10
GNB2J	R1/4	100	25	11	14
GNB3J	R3/8	50	27	12	17
GNB4J	R1/2	10	33	15	22
GNB1NPT	NPT1/8	100	21.5	8	10