


単位 mm

グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。

JIS型 (Rネジ及びNPTネジ)

B型

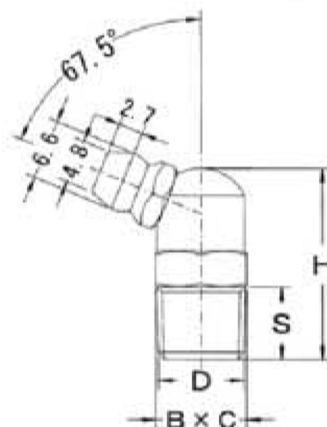

規格	EA品番	ネジD	寸法		
			H	S	B×C
GNB1J	EA991CZ-21	R1/8	21.5	8	10
GNB2J	EA991CZ-22	R1/4	25	11	14
GNB1NPT	EA991CZ-71N	NPT1/8	21.5	8	10