


ステンレスグリースニップル

使用方法 通常のグリースニップルと同様に御使用下さい。注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

C型

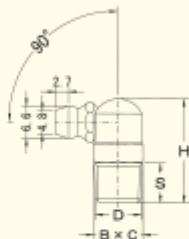

規 格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
GNC6M75K-S	M6×0.75	50	19.5	6	10
GNC6M10K-S	M6×1.0	50	19.5	6	10
GNC2-28K-S	U1/4×28山	50	19.5	6	10
GNC1J-S	R1/8	100	21.5	8	10
GNC2J-S	R1/4	100	27	11	14