


ステンレスグリースニップル

使用方法 通常のグリースニップルと同様に御使用下さい。注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

A型

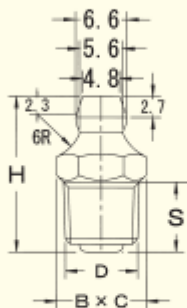

規格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
GNA6M75J-S	M6×0.75	200	13.5	5	7
GNA6M10J-S	M6×1.0	200	13.5	5	7
GNA2-28K-S	U1/4×28山	200	13.5	5	7
GNA1K-S	G1/8	100	18	7	10
GNA1J-S	R1/8	100	20	9	10
GNA2J-S	R1/4	50	25	12	14