


単位 mm

ステンレスグリースニップル

使用方法 通常のグリースニップルと同様に御使用下さい。注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

B型

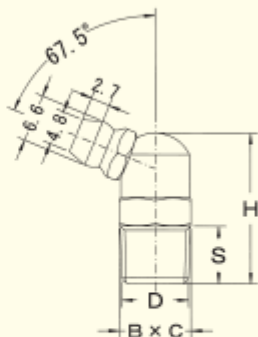

規 格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
GNB6M75K-S	M6 × 0.75	50	19.5	6	10
GNB6M10K-S	M6 × 1.0	50	19.5	6	10
GNB2-28K-S	U1/4 × 28山	50	19.5	6	10
GNB1J-S	R1/8	100	21.5	8	10
GNB2J-S	R1/4	100	27	11	14