

ノガクール マグネット付 フレキシブルノズル



ノガールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニット(MC1651)を取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することができます。


ノガクール

米国ロックライン社の1/4"フレキシブルノズルをノガ社の小型・強力マグネットに付けた切削油・水溶性冷却液等を流す装置。小型マグネットなのでセッティングが容易です。



MC1601 EA991DA-3
ノガマニフォールド 32kgf. オンオフマグネット付

- スプレーユニット：全長320mm、1/4" 径
- 先端ノズル：1/4"、1/8"、1/16" (各1ヶ)
- マグネット+マニフォールドサイズ：
41×48×58(H) mm

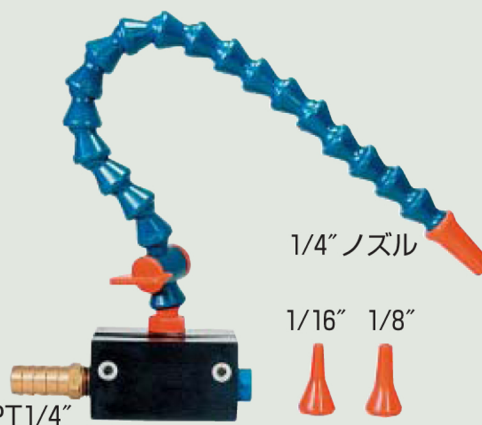

MC1600 EA991DA-1
ノガクール 28kgf. 永磁マグネット付

- スプレーユニット：全長320mm、1/4" 径
- 先端ノズル：1/4"、1/8"、1/16" (各1ヶ)
- マグネット+マニフォールドサイズ：
36×60×32(H) mm

注意：ノガクール(マニフォールド)は、原則として切削油用です。
使用液圧力：2~3.4バール(30-50Psi)、流量：940ℓ/h、最高使用温度：80℃