

EA991GC-18 (サクシオンガン)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0

◆仕様

- ・本体材質…硬質ポリ塩化ビニル
- ・容量…1000ml
- ・最小目盛…50ml
- ・ボディサイズ…Φ60×440mm
- ・ノズルホースサイズ…Φ12×660mm
- ・重量…690g

◆各部名称

下エンドキャップ

上エンドキャップ レバー

シリンダー部

ホースバンド

アルミノズル

ナイロンホース

◆使用方法

- 1.ナイロンホースを下エンドキャップに取り付け、その先にアルミノズルをホースバンドで締めて下さい。

<吸引>

- 2.オイルや潤滑油などの対象物にノズルを差し、レバーを引き吸引して下さい。
この時シリンダー部を垂直にし、下から増す側の目盛を読んでください、吸入量が読み取れます。

<排出>

- 3.レバーを押せば内容物は排出されます。
この時、例えばシリンダーを垂直にし、予め内容物を1000ml入れておけば上から増す側の目盛を読むと排出量が読み取れます。

◆メンテナンス


- ・使用後は常に清潔にして下さい。
- ・適時、上エンドキャップ、レバーを外して掃除して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

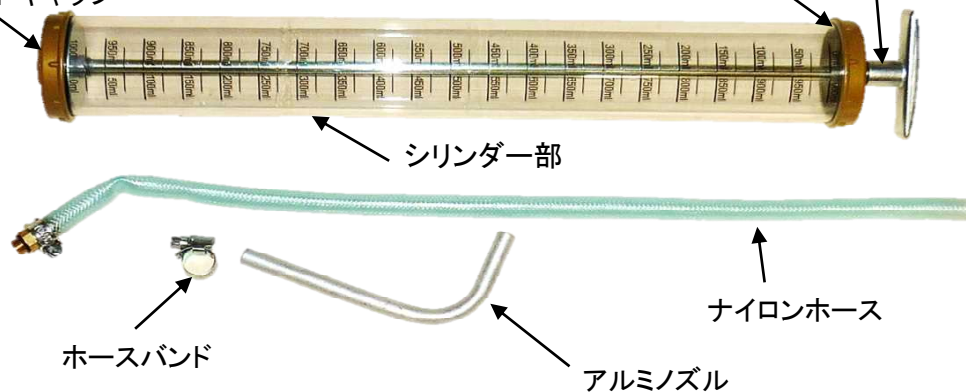

目盛

18.Jan.