

缶楽(カンラック)ドラム缶用バルブ取扱説明書

DMO-10 オイル・洗剤

DMY-20 有機溶剤・化学薬品・洗浄剤

DMN-30 高粘度液体

缶楽(カンラック)ドラム缶用バルブをご購入いただきありがとうございます。ご使用に際しましては説明書をよくお読みください。

説明図は、「DMY-20」を例に説明してありますが取付け方は共通です。

ドラム缶を立てた状態で大口径のドラム缶ドラム缶吐出口のキャップをはずし、「図1」のようにバルブを装着します。

1. 押さえリングを1~2回転ぐらい反時計方向に回し、「図2」のように本体がとまるまで軽くねじ込みます。
2. ドラム缶を横に寝かせたときに「図3」のようにバルブ吐出口が下向きになるまで戻してください。
3. 押さえリングを閉め込むとパッキンが密着して固定されます。(この際押さえリングを強く締めすぎると、外すときにたかすぎて緩めにくくなりますのでご注意ください)
4. 「図4」のようにドラム缶を横に寝かせてバルブの開閉操作で液体の小分けをします。

「DMA-5 エアーパイプ」の取付け方は上記と同様です。エアーの吸入及びガス抜きは上部のキャップの開閉で行ってください。

注意！ 当社指定の各型番対応の液体以外には使用しないでください。

図1

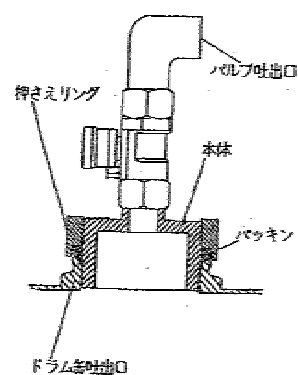


図2

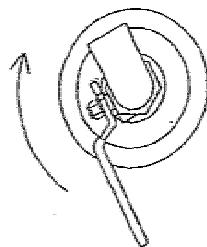


図3

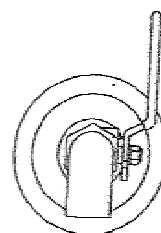


図4

