

EA991WA-2 ベ어링パッカー 取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- サイズ…φ104×121mm
- 適用ベ어링サイズ…内径:21mm以上 外径:28~88mm

◆使用方法

1. カップにグリスを入れます。
カップにピストンを挿入する余地を開けておいて下さい。
あるいはグリスガンでグリス吸入口にグリスを適量
入れて下さい。
グリスをカップに入れたら カップに入っているグリスに
ゴミが入らないようにダストカバーを使用して下さい。

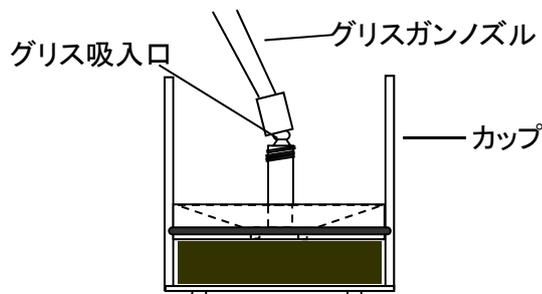

ベ어링は外径88mmまでのものを使用して下さい。


2. ベ어링をセットして古いグリスを取ります。
ベ어링(直径の小さい方を下にして)をピストン
の上に置きます。
ベ어링の中心にキャップをします。
ベ어링をセットするのにピストンにキャップをねじ
込む必要はありません。




3. ベ어링パッカーを平らで硬い平面に置きます。
そして、古いグリスが出るまでキャップを押しします。
ベ어링の上に新しいグリスが出てきます。




4. カップが空になったら、ピストン軸にプッシュキャップをねじ込みます。

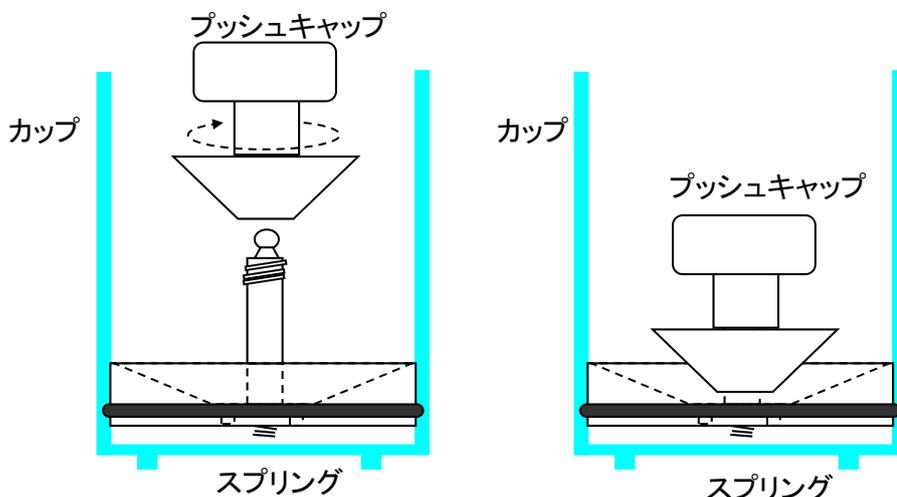

そしてピストンを下まで押しつけて離します。ピストンのスプリングは真空状態を破ります。

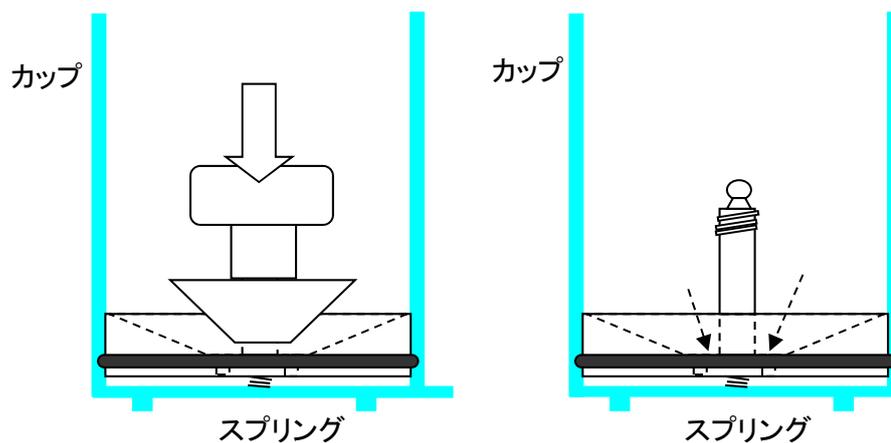

プッシュキャップを取ってピストンの穴から空気を入れます。
プッシュキャップをピストン軸に再度はめて、カップからピストン部を取り、洗浄するか再度グリスを入れます。

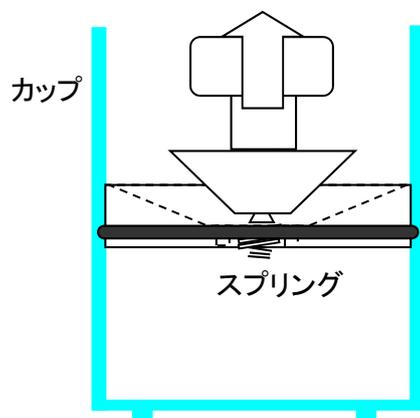

硬いグリスを使う時は小型のバイスを使うことができます。
カップの底をバイスのジョーに挟んで下さい。

