

■ 油圧矯正プレス

AHP-35 35ton EA993BY-35
手動・エア作動両用



AHP-60 60ton EA993BY-60
手動・エア作動両用
エアを接続しないと使用できません。





MHP-15E-4A (フットスイッチ付)
15ton (電動・手動両用)
EA993BZ-15

MUP-450H
電動ポンプ



鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブ
ッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、
自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレス
です。(ポンプ体型プレス)

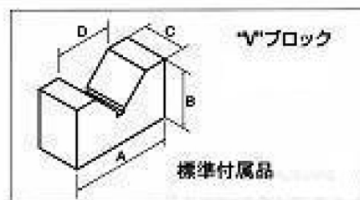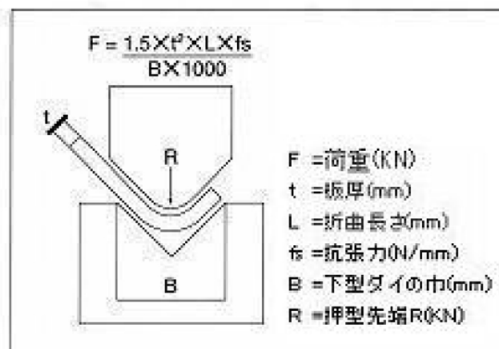

Vブロック寸法表

型式 Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MHP-5	125	60	25	40
MHP-15・15E MTP-10※	166	90	40	40
AHP-35,35E	218	100	60	45
AHP-60,60E	290	150	70	65

※MTP-10用Vブロックはオプションです。
圧力計：ジャッキ内圧 (Mpa) 能力 (KN) 併記されています。

仕様	操作	能力	ラムス トローク	補助ネジ ストローク	フレーム 内巾	テーブル 内巾	テーブル 上下動	全高	質量	EA品番
型式		ton(KN)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	-
MHP-5	手動	5(50)	150	80	560	104	520	1320	78	EA993BY-5
MHP-15	手動	15(150)	160	120	600	142	700	1630	150	EA993BY-15
MHP-15E4(A)	電動・手動									EA993BZ-15
AHP-35	エア・手動	35(350)	140	100	610	181	750	1750	250	EA993BY-35
MHP-35E-4(A)	電動・手動									EA993BZ-35
AHP-60	エア・手動	60(600)	150	150	1100	234	600	1770	800	EA993BY-60
MHP-60E-4(A)	電動・手動									EA993BZ-60

(A)=2連式フットスイッチ