

[電動・手動兼用]門型油圧プレス

EA993BZ-15~60




15,35



60

品番	能力	プレス部径	重量
EA993BZ-15	15t	42mm	150Kg
EA993BZ-35	35t	39mm	250Kg
EA933BZ-60	60t	52mm	800Kg

- 電動・手動兼用
- 2段吐出型電動ポンプ
- 電源…AC100V
- 最高使用圧力(ポンプ)…低圧:0.98MPa、
高圧:68.6MPa

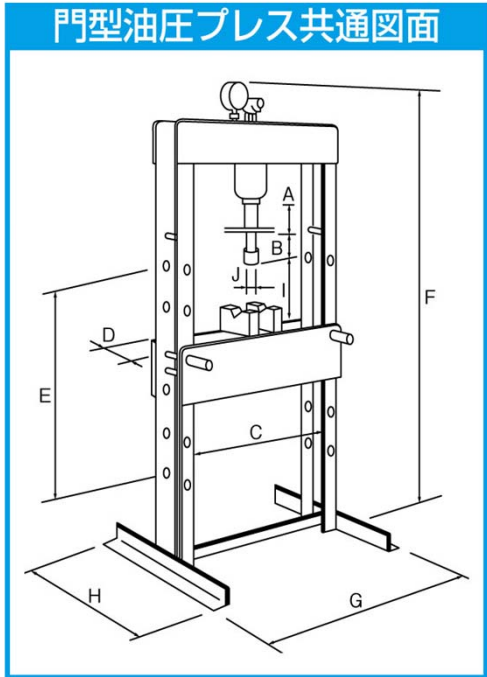

サ イ ズ	BZ-15	BZ-35	BZ-60
A	160mm	140mm	150mm
B	120mm	100mm	
C	600mm	610mm	1100mm
D	142mm	185mm	234mm
E	700mm	750mm	600mm
F	1630mm	1750mm	1920mm
GXH	860×600mm	910×775mm	1450×1090mm
I	97~797mm	73~828mm	190~790mm
J	42mm	58mm	60mm

- 吐出量(ポンプ)…低圧:2.9ℓ/分、高圧:0.33ℓ/分
- 手動式操作ポンプ併用で微量調整可能
- フットスイッチ付