


エアーハイドロリックジャッキ EA993CF-22

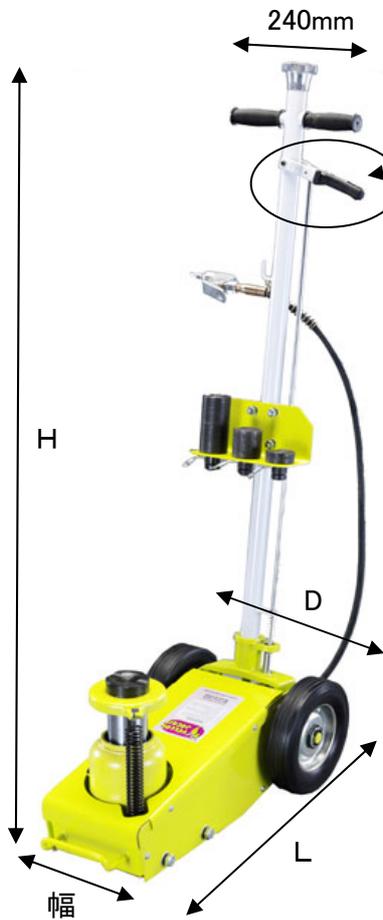

レバーを引き上げるとハンドルの位置を3段階に調整できます。

- 能力…22t
- 最大揚幅…525mm
- 最低高…210mm
- 使用エアー圧力…0.71~1.02MPa
- サイズ…580(L)×315(D)×1230(H)mm
- 幅…190mm
- ラム幅…67mm
- 車輪径… ϕ 200mm
- 車輪幅…45mm
- ハンドル長…1090mm
- エアーホース長…1050mm
- 材質…スチール製
- 重量…45.6kg



雄ネジプラグ付



エクステンションアダプター付
・20mm
・50mm
・100mm