

# MULTI CRANE Light weight, Arm swing type

## ■ マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ PAT.P

MOVIE ▶



### 旋回機能をプラス! コンパクトな軽量コの字足クレーン

- ▶ アウトリガーを挿入する事により、左右角度最大60°まで旋回が可能!
- ▶ アウトリガーを挿入した方向のみ旋回する“旋回ロック機構”を搭載。
- ▶ アウトリガーを挿入していない時、(軽量型)コの字足タイプとして使用できます。
- ▶ アウトリガーを挿入していない時、吊り上げ移動が可能。

#### ▶ 使用例



倉庫・工場でのパレットへ荷の積み下ろしに最適!




機械へのワークの着脱に最適!






業界初

POINT  
最大旋回 60°

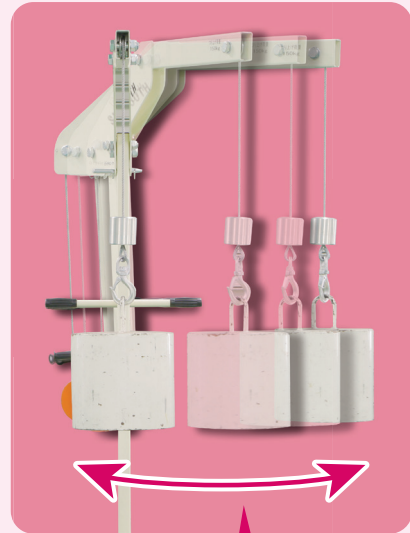

左右角度  
最大60°

アーム高さ  
2段階調節式

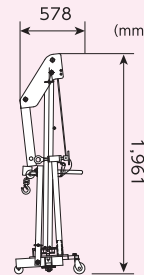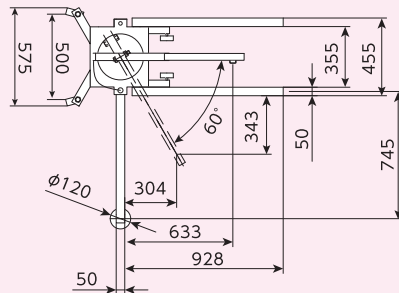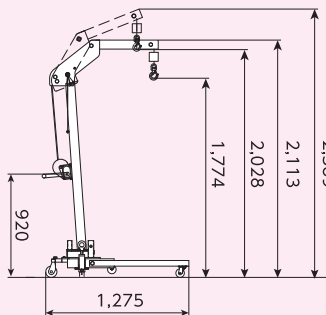

品番	つり上げ荷重(kg)	旋回範囲	アーム高さ調節	揚程(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
SMC150TH	150	左右60°	2段階調節	1,774・2,028	105	188,500

クレーン

フリークレーン

ジブクレーン(柱取付型)

ジブクレーン(床固定型)

ジブクレーン(移動式)

チェーンブロック

マルチクレーン

門型クレーン

特注クレーン