


EA993DK-2
(アンダーホイストスタンド)

- 耐荷重 1.8トン
- 全長 1428~2159mm
- ベースサイズ 612X612X612mm
- 重量 18kg
- 支柱の穴と穴の間隔 5-3/4"(ピンを外して一段高さを変える時の長さ)
- サドルサイズ 80X80mm
- ゴム厚 15mm 全厚 22mm
- ハンドル長さ 320mm
- お客様組立品

- 安全のために
 - ・作業者は必ず保護メガネを着用してください。
 - ・使用前に製品を必ず点検し損傷、変形がある時は使用しないでください。
 - ・スタンドは固く平らな表面でご使用ください。スタンドは平面にしっかり接触させてください。負荷をかけて安定を確認してください。
 - ・このスタンドは乗物の支持用ではありません。一時的なサポート用に設計された物です。
 - ・サドルの中心に負荷を載せてください。外側の縁に載せないでください。
 - ・使用荷重を超えて使用しないでください。

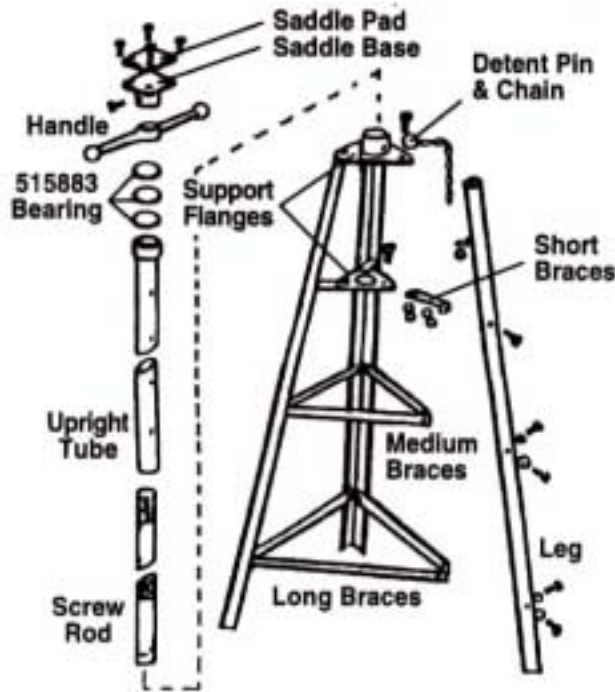

- 上昇
止ピンを抜き、負荷がかかっている時に調整ハンドルを時計方向に回すと、荷物が上がります。止ピンを戻しておきます。
- 降下
止ピンを抜き調整ハンドルを反時計方向に回します。