

## タイヤスロープ ジャッキが入らない お車の補助に

ローダウン車・エアロ装着車に最適



2脚セット

耐荷重 **3t**  
(2脚使用時)

“分割式”で作業や保管に便利

タイヤを乗せるだけで **約70mm** 車高がUP!

対応車種例



軽・小型乗用車

普通乗用車

ミニバン

SUV




収納袋付属 分割式で省スペース保管が可能



パッケージ

●タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造

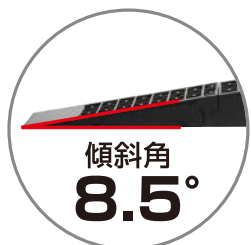

傾斜角  
**8.5°**

フロントを擦らない  
低角度



タイヤが安定する  
R形状の凹み



滑り止め足ゴム付  
(6箇所/脚)

製品仕様	耐荷重	3トン (2脚使用時)
	本体サイズ ※組立時	720mm×200mm×92mm (L) (W) (H)
	リフト量	70mm
	傾斜角	8.5°
	本体質量	1.9kg (1脚)
	材質	ポリプロピレン
	入数	2脚
	使用温度範囲	-15℃~50℃
保存温度範囲	-20℃~70℃	

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。  
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2255	タイヤスロープ	415×240×215	4960169022557	14960169022554

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

<http://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL (06) 6996-2631 (代)